

## CK4,0-ED-4,00ST AG


Rendelési szám: 1663255



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663255>

Krimpérintkező, 4,0 mm, dugaszérintkező, 4,00 mm<sup>2</sup>-es  
érkeresztmetszet, ezüstözött

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 123062
Csomag	25
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 463 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Villamos paraméterek

Megjegyzés	HC-M-3 modulokhoz
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

#### Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	12

Az egyes erek csupaszolási hossza	9,6 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

#### Általános paraméterek

Kivitel	Egyszeres dugaszérintkező
Sorozat	HC-M-03
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás

#### Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötívözet
Érintkezőfelület anyaga	ezüstözött

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1662735	CK4,0-EWZ	Bontószerszám, csavart CK-4,0-... érintkezőkhöz
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Préselőfogó CK 4,0... érintkezőkhöz, 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> vezeték-keresztmetszetekhez
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Préselőfogó CK 4,0... érintkezőkhöz, 3,0 - 6,0 mm <sup>2</sup> vezeték-keresztmetszetekhez

## Rajzok

### Méretrajz

---

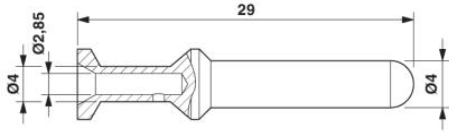

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;