

# SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH

Rendelési szám: 1456116



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456116>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, aljzat, 3 pólusú, M8, fal  
mögötti/csavaros szerelés M10-es rögzítő menettel, egyenes  
forrasztócsatlakozással

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 605878        |
| Csomag                    | 20                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 229 (CAT-2-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.07.20



Az itt megadott adatok az online  
katalógusból származnak.  
Teljeskörű információkat  
és adatokat a felhasználói  
dokumentációknál találhat: [http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).  
Az internetes letöltésekhez először el  
kell fogadni az általános szerződési  
feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A      |
| Méretezési feszültség     | 60 V     |
| Pólusszám                 | 3        |
| Átmeneti ellenállás       | ≤ 3 mΩ   |
| Szigetelési ellenállás    | ≥ 100 MΩ |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
|--------------------------------|------------------|

#### Általános jellemzők

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Szabványok/előírások    | M8 csatlakozó IEC 61076-2-104         |
| Kódolás                 | A - standard                          |
| Túlfeszültség kategória | II                                    |
| Szennyeződési fok       | 3                                     |
| Védettség               | IP67                                  |
| Érintkező anyaga        | Cu-ötvözet                            |
| Érintkezőfelület anyaga | Au                                    |
| Érintkezőtartó anyaga   | PA 66                                 |
| Recézet anyaga          | nikkelezett cink présöntvény          |
| Tömítés anyaga          | NBR                                   |
| Szerelési mód           | Fal alatti szerelés M10 lapos anyával |
| Csatlakozási mód        | Forrasztópecek                        |
| Állapotjelzés           | nincs                                 |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Rajzok

### Furatterv/forrasztópád-geometria


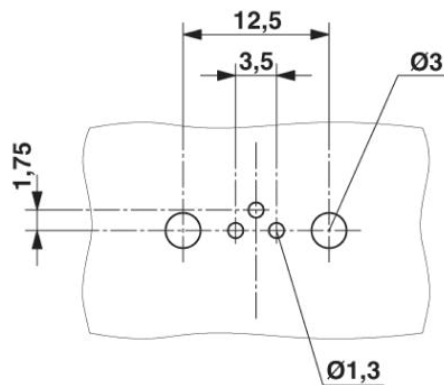


Furatterv

### Méretrajz

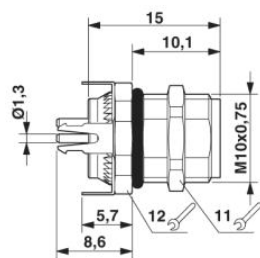


M8 beépíthető aljzat

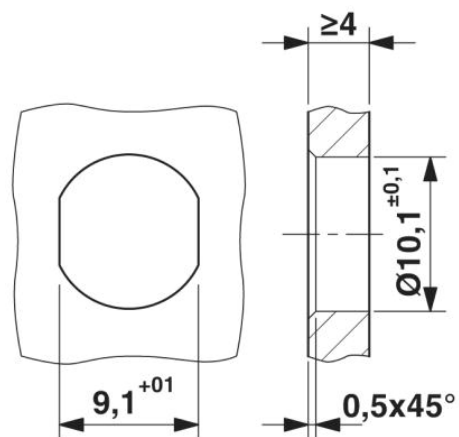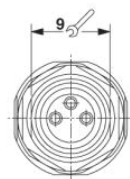

Szerelőlap átvezető furattal

Sematikus rajz

M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet

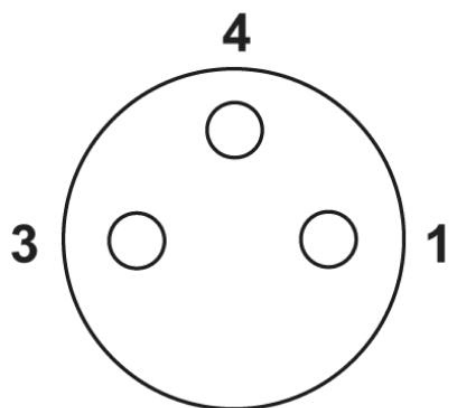

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;