

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5

Rendelési szám: 1419713



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419713>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 12 pólusú, M12-SPEEDCON, fal
mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m halogénmentes TPE
érvezetékkel, 12 x 0,14 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 533560
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	12
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,14 mm ²
AWG jelvezeték	26
Érszínek	színkódolás: DIN 47100
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások



GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretezrajz

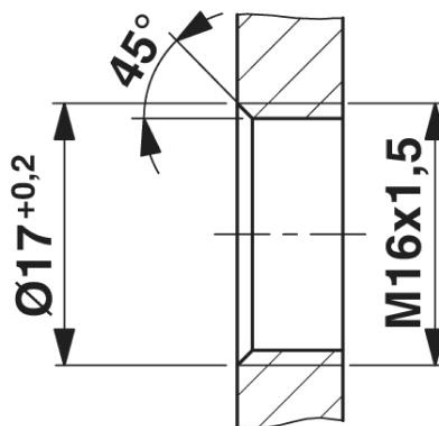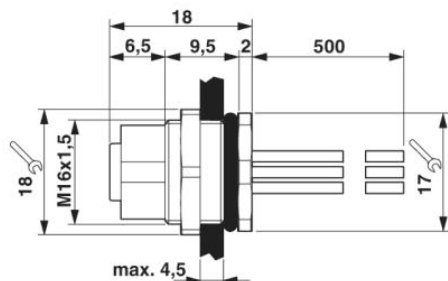

Készülék ház kivágás az M16
rögzítőmenethez, szerelőfal menettel

Készülék ház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

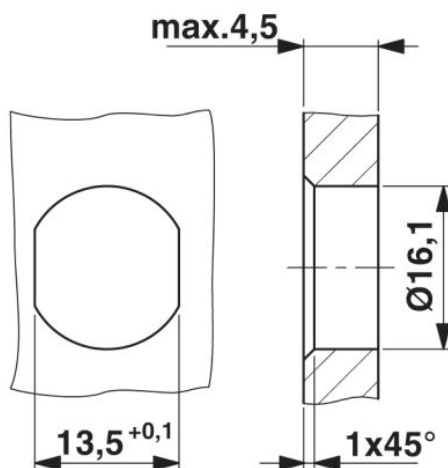


Kapcsolási rajz

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU

Az M12 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 aljzat pólusábrája, 12 pólusú, aljzatoldali nézet

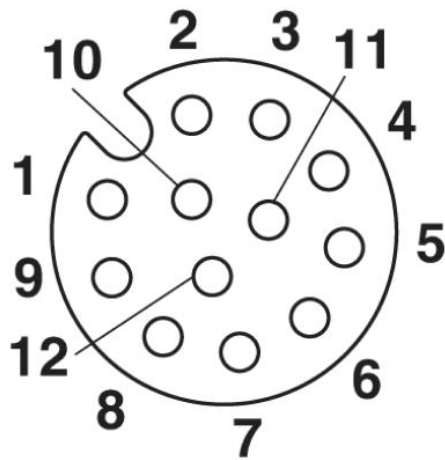

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;