


HC-B 16-ANDOCK

Rendelési szám: 1586138

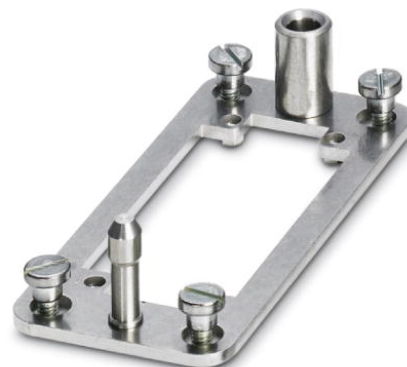

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586138>

Felfogó keret, B16 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +/- 1,5mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 345729
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 576 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Anyag	Rozsdamentes acél
-------	-------------------

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:



Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

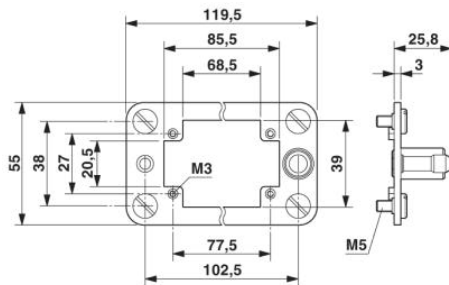

Méreterajz

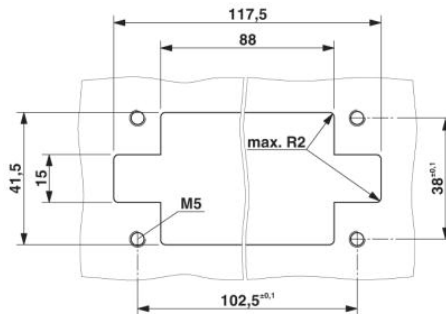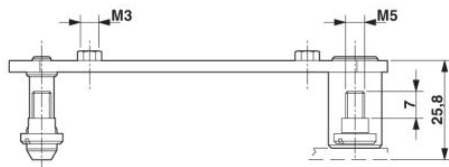

Szerelési kivágás

A két felfogó keret max. távolságmérete (standard érintkezőknél 25,8 mm; optikai kábel érintkezőknél 27 mm; pneumatika érintkezőknél 26,5 mm)

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;