


AI-WM 1,5-8 WH

Rendelési szám: 3240545

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240545>

Feliratozható szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek. A magazin használatával az érvéghüvelyek a BLUEMARK nyomtatóval feliratozhatóak.

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 547772
Csomag	780
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 175 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Hossz (b)	29,5 mm
Szélesség (a)	4,6 mm
Szín	fehér
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 120 °C

Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	3,4 mm
Hüvelyátmérő	2,1 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm
Belső átmérő (f)	1,8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212034	CRIMPFOX 6	Préselőfogó a DIN46228 szabvány 1+4. része szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 25 mm ² , bevezetés oldalt, trapéz krimp
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Préselőfogó a DIN 46228 szabvány 1+4. része szerinti érvéghüvelyekhez, 0,5 - 6 mm ² , szembőli bevezetés, négyszögletes krimp
1212150	WIREFOX 10	Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm ² keresztmetszetű vezetékhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm ² hajlékony / 1,5 mm ² tömör, cserélhető csupaszoló kés

Általános

5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Tár a BLUEMARK nyomtatókhöz, feliratozható szigetelőgallérral ellátott 0,5 - 1,5 mm ² -es érvéghüvelyek befogadására
1212368	WIREFOX 2,5	Csupaszolószerszám, 0,08- 2,5 mm ² keresztmetszetű vezetékhez és kábelekhez, önbeállító, csupaszolási hossz akár 15mm-ig is beállítható, vágási képesség: 6 mm ² -ig rugalmas, 1,5mm ² -ig sodrott vezetéknél

Rajzok

Méretrajz

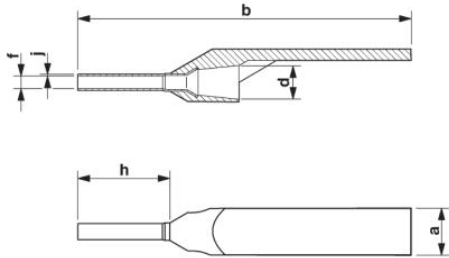

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;