


SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V

Rendelési szám: 1452262



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452262>

Szelepdugasz, 3 pólusú, C kialakítás, 1 LED, védőkapcsolással,
csavaros csatlakozás, M12-es tömszelence

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 536431
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 31 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.10.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	24 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 4 MΩ
Szigetelési ellenállás	> 2 GΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (Szelepdugasz)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	Szelepdugasz EN 175301-803
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
Meghúzási nyomaték	1,6 Nm ± 0,2 (Szorítócsavar) 0,6 Nm (Központi csavar) 0,2 Nm ± 0,1 (Érintkezőcsavar)
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuZn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	CuSn
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 20
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 6 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	varisztor

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

kábelek/vezetők


1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kábelgyűrű, fekete PUR, 3 pólusú, az erek színei: fekete 1-2 / zöld-sárga, vezeték hossza: 100 m
---------	----------------------	--

Rajzok

Méretrajz

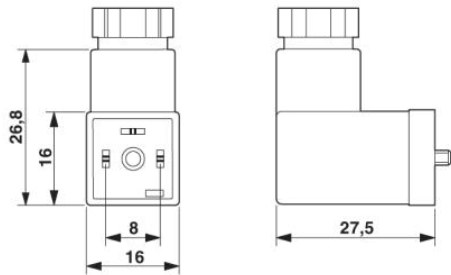

Kapcsolási rajz

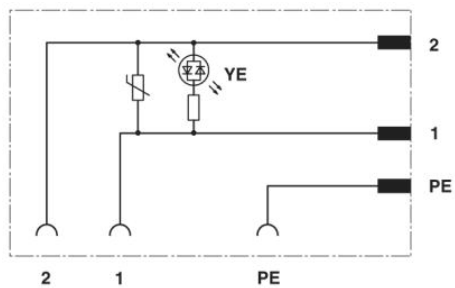

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;