

SACC-SQ-M12MSB-5CON-25F/0,5

Rendelési szám: 1440999



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440999>

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12, B kódolású,
fal előtti / négyszögletű peremmel történő szerelés, 0,5 m TPE
érvezetékkel, 5 x 0,34 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 533850
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 237 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez eloször el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyszögletű perem
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm ²
AWG jelvezeték	22
Érszínek	barna, fehér, kék, fekete, szürke
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretezrajz

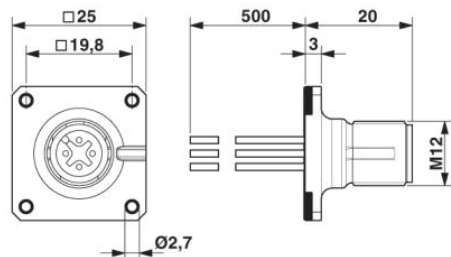


M12 beépíthető dugasz

Kapcsolási rajz

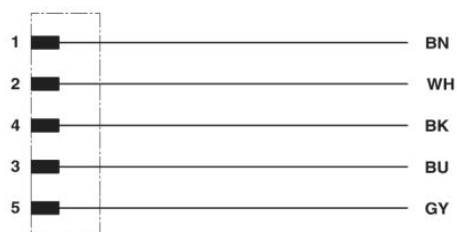

Az M12 dugasz és az M12 aljzat lábkiosztása

Sematikus rajz

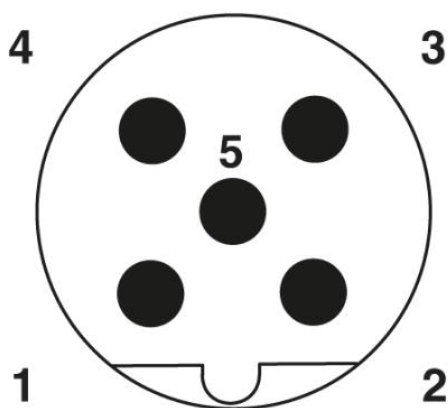

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;