


## VC-TFS 2-PE

Rendelési szám: 1583513

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1583513>

Érintkezőbetétes modul, lengő kerethez, csavaros csatlakozással, 1 pólusú + PE-csatlakozás, 400 V / 20 A

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 153256
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 33 (CAT-2-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Általános adatok	
Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.
Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás
	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3

Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	1+PE
Csatlakozási keresztmetszet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	24 ... 12
Az egyes erek csupaszolási hossza	7 mm

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

#### Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	400 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	20 A
	20 A

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös

## Rajzok

### Diagram

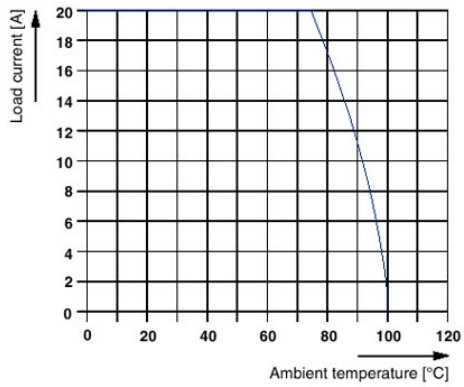

### Méretrajz

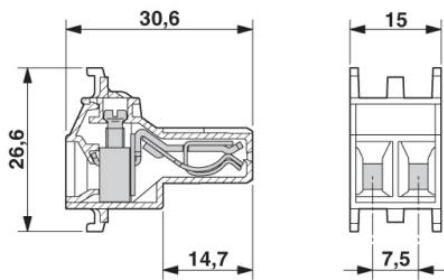

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;