


HC-D 15-ADP/1 DSUB 25

Rendelési szám: 1775266

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1775266>

D-SUB adapterlap, egy D-SUB dugasszal való felszereléshez, 25 pólusú, tokozat kialakítás HC-D 15...

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 037994
Csomag	2
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 575 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Hossz	57 mm
Magasság	23 mm
Furatlyuk átmérője	3,2 mm
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Szín	szürke

Pólusszám	25
Kialakítás	D15
Vízszintes furattávolság	49,5 mm
Függőleges furattávolság	16 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

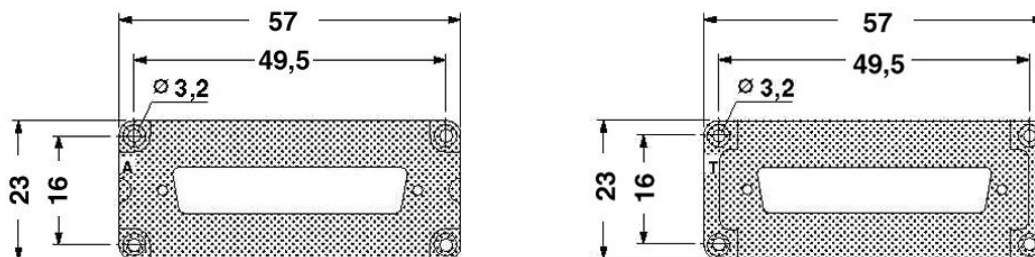

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;