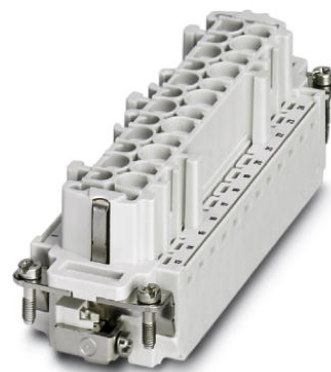



HC-B 24-I-CT-F-48

Rendelési szám: 1584981

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584981>

HEAVYCON aljzatbetét, B24 sorozat, 24 pólusú, 25 ... 48 jelölve, krimpcsatlakozás. PE csatlakozás húzóhüvelyes technikával.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 156196
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 443 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	B24-es kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és B24/B48-as kialakítású HEAVYCON tokozathoz, CK 2,5-ED krimpérintkezőkkel (a krimpérintkezőket nem mellékeljük).
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III

Védettség	IP20
Építési és vizsgálati előírások	DIN EN 61984 DIN EN 60664 IEC 60352
Pólusszám	24+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	B24
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	20 ... 12
Az egyes erek csupaszolási hossza	7,5 mm
Szerelési utasítás	Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6.../ HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../ HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz.
Szerelési útmutató	B24-es készülékhez. A csatlakozókat csak teher- és feszültségmentes állapotban szabad dugaszolni. A krimpérintkezők leszerelése csavarhúzó segítségével történik. A nyílás a csavarhúzó számára a vezetékbevezető nyílás mellett található.

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötívözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	500 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	16 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok		
Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1686478	CP-HC	Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolóvájatokba történő becsúztatásra
szerszámok		
1662722	CK2,5-EWZ	Reteszéslazító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...
Általános		
1584693	CK2,5-ED-BB	Vakaljat forgácsolt CK 2,5-ED... aljzatérintkezőkkel ellátott érintkezőtartókhöz. HC-A../ HC-BB../ HC-M... sorozatú érintkezőbetétekhez)
1586141	HC-B 24-ANDOCK	Felfogó keret, B24 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +- 1,5mm
1644326	HC-B-3PE	PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1604997	HC-B-PES	PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1685327	HC-B-ZG	Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, egyenes vezetékkeáágazással
1685330	HC-B-ZS	Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, oldalsó vezetékkeáágazással
1772722	HC-CB	Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé
1676860	HC-CBU	Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1676857	HC-CST	Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1660944	HC-SMP 150-B24-AMQ	HEAVYCON dugaszos szerelőkeret falra szerelhető tokozattal, keresztirányú reteszelőfüllel, B24-es kialakítású érintkezőbetétekhez, 150 mm hosszú
1687985	HC-SMR-B24	HEAVYCON szerelőkeret, B24 kialakítású érintkezőbetétekhez


Rajzok

Diagram


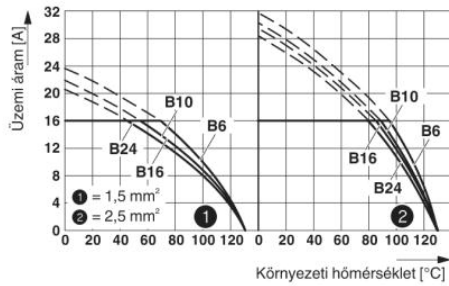


Derating-görbe

Méretrajz

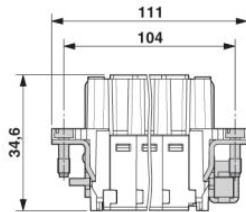


Aljzatbetét

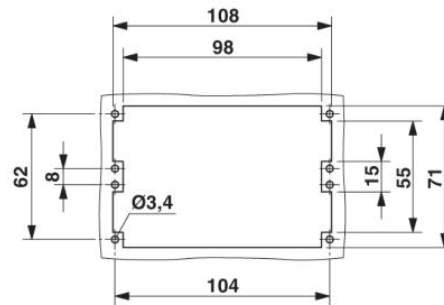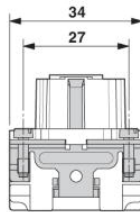

Szerelési kivágás

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusra

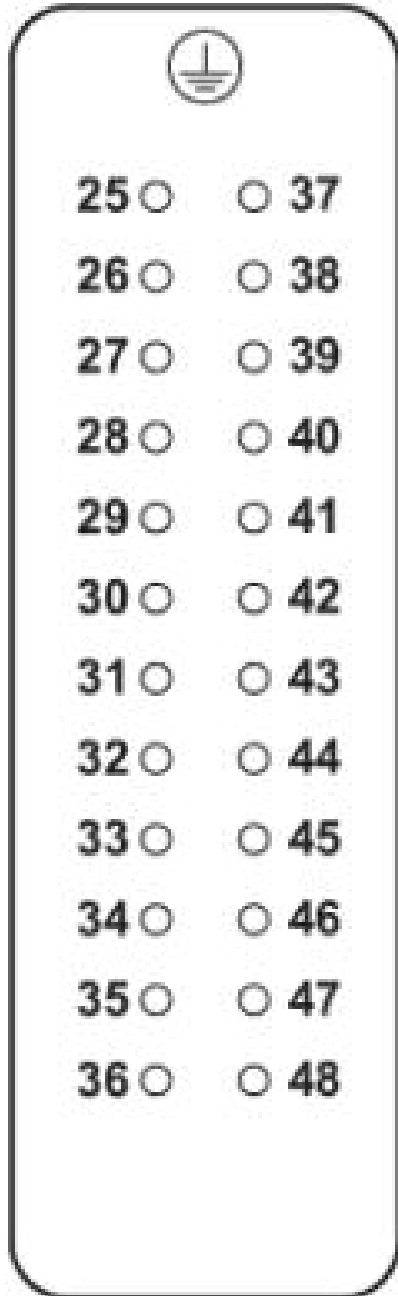

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;