

SACC-DSI-M 8MS-6CON-M 8/0,5

Rendelési szám: 1453494



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453494>

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 6 pólusú, M8, fal előtti /csavaros
szerelés M8 menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 6 x 0,14 mm²

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 554428
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 227 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.12.16



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	2 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	6
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kábelhossz	0,5 m

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (Csatlakozó)
--------------------------------	-------------------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Viton
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M8 x 1
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
AWG jelvezeték	24
Jelvezeték vezetékfelépítése	14x 0,15 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,15 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	fekete, barna, kék, fehér, szürke, rózsaszín
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km
Vezetékellenállás	≥ 80 Ω/km
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Méreterajz

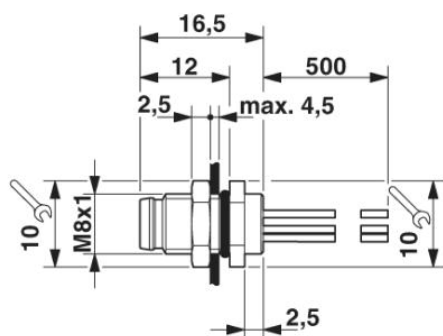

M8-as beépíthető csatlakozó
tokozatkivágása, dugasz, egyrész

M8 beépíthető dugasz

Sematikus rajz

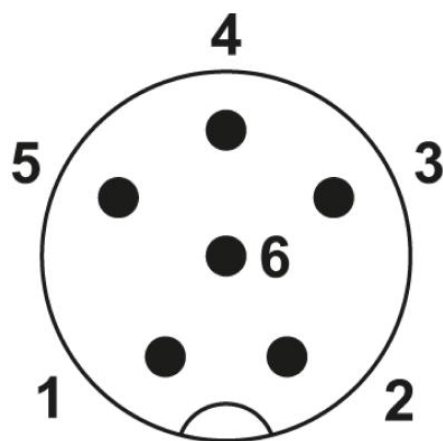

M8 dugasz pólusábrája, 6 pólusú, dugasz oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;