

HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-EEE


Rendelési szám: 1460363

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460363>

HEAVYCON ADVANCE lengő tokozat, B6, rozsdamentes acélból készült bajonett reteszeléssel (hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 100 mm, 1 x M25 menettel, egyenes kábeleágazással, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 592628
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 568 (PC-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.07.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez
Kialakítás	B6
Magasság	100 mm
Elektronikaház típus	Lengő tokozat

Reteszelés módja	Bajonett reteszelés
Rögzítőcsavarok	M6
A kábeleágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes
tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	1x M25
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium, tengervízálló
Készülékház felületének anyaga	bevonat nélkül
Tömítés anyaga	NBR, vezetőképes
Reteszelés anyaga	Nemesacél
Szerelési útmutató	A kapcsolószekrény falán esetlegesen meglévő, szigetelő hatású porbevonatot a profiltömítés területén távolítsuk el az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében.

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1604641	HC-B-BF	Falra szerelhető perem bajonett-reteszeléssel rendelkező HEAVYCON-ADVANCE TMB tokozathoz
1604654	HC-B-BF-SET	Bajonettzáras felszerelhető perem készlet, részei: 2 felszerelhető perem 4 önmetsző csavarral (Torx®), és 4 legyezőalátéttel
szerszámok		
1208911	SF-BIT-HEXB 5-89	Csavarhúzó betét, hatlapfejű, gömbfejű, E6,3-1/4" hajtás, méret: Hex 5 x 89 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
1212070	SF-M BH	Betétes csavarhúzó, 1/4"-os gyorstokmánnnyal, markolat hossza: 119 mm, kétkomponensű markolat, gurulásvédelemmel, DIN 3126-C 6,3 és E 6,3 / ISO 1173 betétekhez, mágneses

Általános

1690930	HC-B 6-TMB-SD-IP65	HEAVYCON ADVANCE IP65 védőfedél B6, bajonett reteszeléssel, tartózsínrel, a tartózsínőrfül átmérője 3 mm
1690516	HC-EMV-KV-M25(9-16,5)	EMC tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7,5 mm, vezeték átmérője 9,0 - 16,5 mm, SW 29, tömszelence M25
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Műanyag tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, vezeték átmérője 11 - 17 mm, SW 29, tömszelence M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7 mm, vezeték átmérője 11 - 16 mm, SW 27, tömszelence M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7 mm, kábel átmérője 14 - 21 mm, SW 34, M25 tömszelence
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Fém tömszelence egy AS-Interface szalagkábelhez, M25 menet
1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Speciális tömszelence M25, nikkelezett sárgaréz, tömítés 10 mm-es és 11 mm-es furattal


Rajzok

Diagram

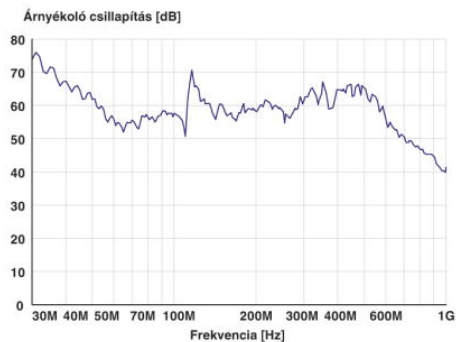


Árnyékoló csillapítás

Méretrajz

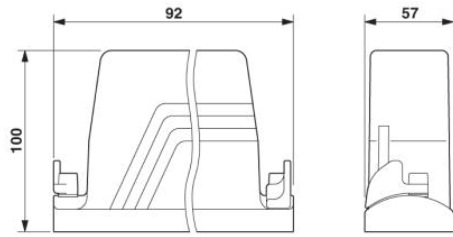

Méretrajz

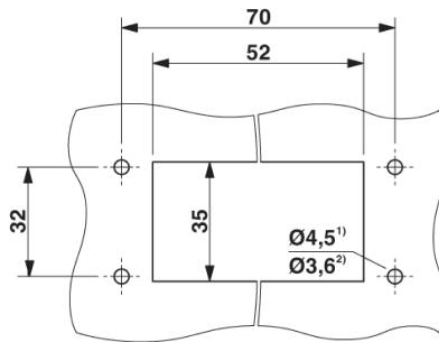

Szerelőkvívágás

¹⁾ M4-es csavarok használata esetén

²⁾ önmetsző csavarok (Torx® 20, M4) használata esetén

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;