

VS-09-IBS-ST

Rendelési szám: 1689271



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689271>

D-SUB komplett csatlakozó, INTERBUS-hoz, 1-es Shell méret, dugasz, csavaros csatlakozás, árnyékolt, egyenes csatlakozási irány, IP67 védetség



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 892746
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 184 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 0,5 mm²

AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 20
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 9 mm
Vezetékleágazás	ferde
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PBTP
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Kábeltömítés anyaga	CR/NBR
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	63 V
Méretezési átütési szilárdság	0,5 kV
Méretezési áram	1 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Rajzok

Sematikus rajz

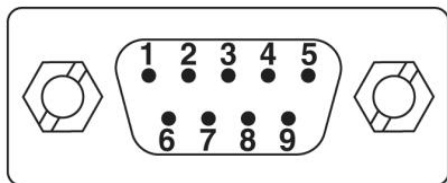

D-SUB 09 dugasz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;