

SK 14-D

Rendelési szám: 3026874



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026874>

Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékoló közvetlen felhelyezéséhez a vezetőképes szerelőlapokra, lemezvastagság 1-2 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 820268
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 522 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.02.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	ezüstsínű

Méretek

Hossz	19,5 mm
-------	---------

Szélesség	17 mm
Magasság	57,80 mm

Csatlakozási adatok

Csavarmenet	M4
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm
Csatlakozási mód	Felcsavározás

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok



Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
3025341	AB-SK	Tartóbak gyűjtősínekhez
0404428	AB/SS	Tartóbak szigetelőanyagból, tartócsavarral, választhatóan 3 x 10 mm vagy 6 x 6 mm méretű gyűjtősínekhez használható, színe: szürke

Általános


0404017	AK 4	Betápláló kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: ezüstsínű
0421032	AKG 4 BK	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: fekete
0421029	AKG 4 GNYE	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: zöld-sárga

Rajzok

Méretezrajz

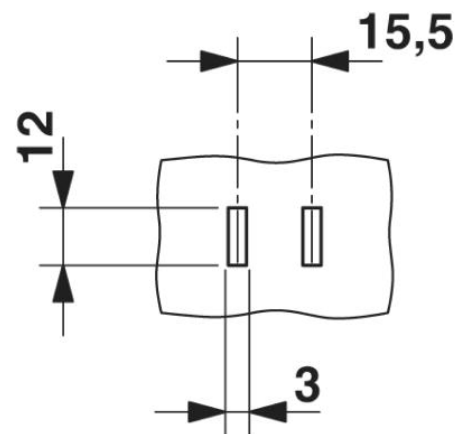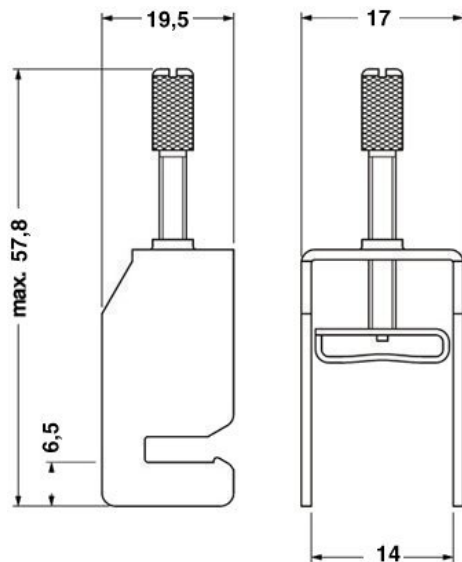

Lyukasztósablonok

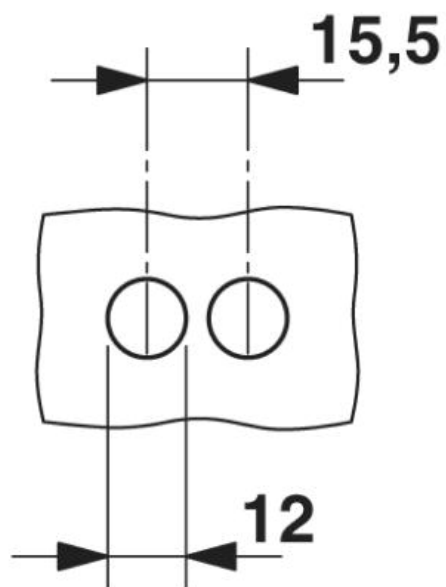

Furatterv

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;