


**C-RCI 1,5/M3**

Rendelési szám: 3240016

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240016>Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, M3**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 451635
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 456 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	17,5 mm
Szélesség (a)	5,5 mm
Szín	vörös
Csupaszolási hossz	7 mm
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C

Összetevők	halogénmentes
Anyag	réz
A szigetelőhüvely hossza (c)	10,5 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,1 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	4,3 mm
Belső átmérő (f)	3,2 mm
Anyagvastagság (g)	0,75 mm

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méreterajz

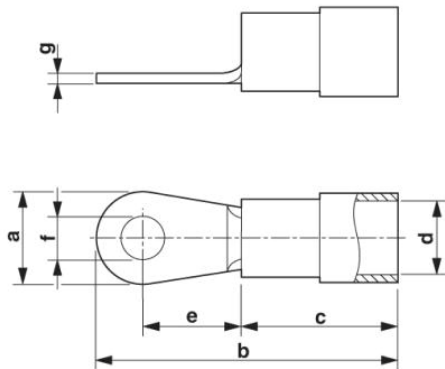

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;