

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Rendelési szám: 1557549



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, aljzat, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, A kódolású, árnyékolt, fal mögötti/csavaros szerelés M12 menettel, egyenes THR-forrasztócsatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 284066
Csomag	60
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 90 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.03.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	2 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	8
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
--------------------------------	----------------------------------

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	FKM / EPDM
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	THR forrasztócsatlakozás
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
------------------------------------	--

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

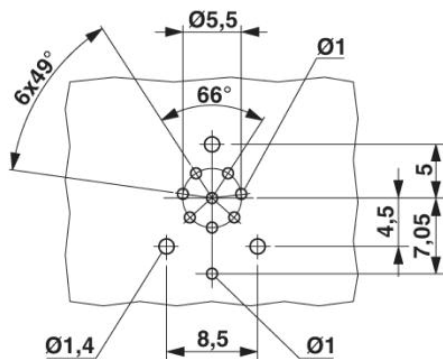


Méretrajz

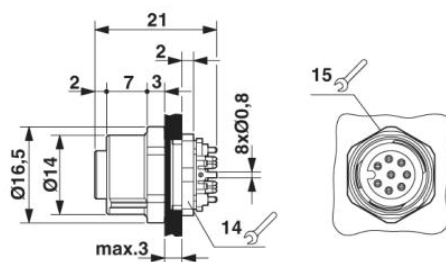


M12 beépíthető csatlakozó

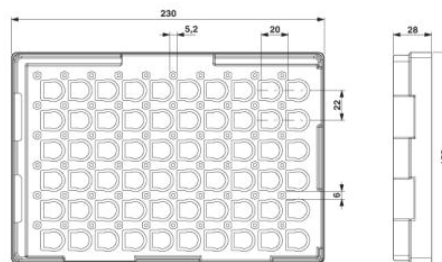


THR Tray csomagolás

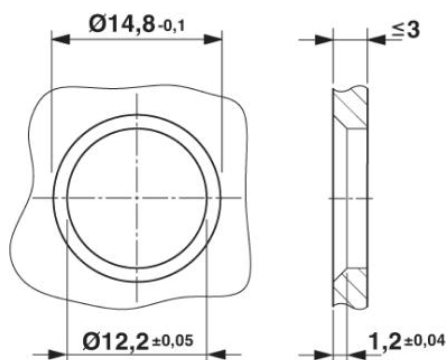

Készülékház kivágás kétrészes M12-es beépíthető csatlakozóhoz, THR- és hullámforrasztott csatlakozással, 1. változat

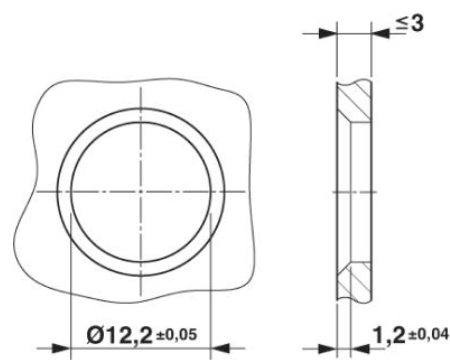


Készülékház kivágás kétrészes M12-es beépíthető csatlakozóhoz, THR- és hullámforrasztott csatlakozással, 2. változat

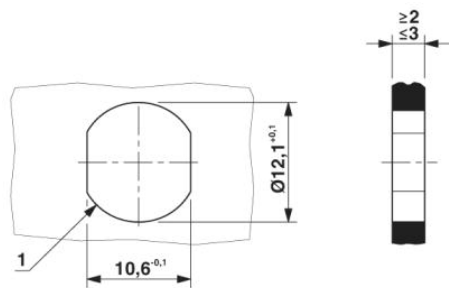

Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez, szerelőlap átmenő furattal (alternatíván lappal elcsavarodás elleni védelemként)

Sematikus rajz

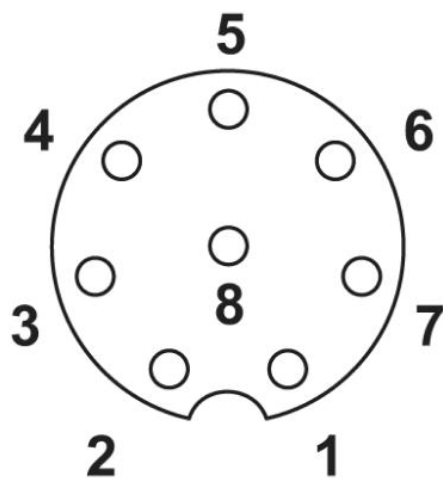

Az M12 aljzat pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;