

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V

Rendelési szám: 1452178



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452178>

Szelepdugasz, 3-pólusú, Szelepdugasz A, a következővel: 1 LED, kapcsolva a következővel: Varisztor és egyenirányító, Csavaros csatlakozás, Kivitel: 24 V AC , Tömszelence M16, A kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 536349
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 29 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.10.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	24 V AC ± 10 %
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 4 MΩ

Szigetelési ellenállás	> 2 GΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (Szelep dugasz)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	Szelep dugasz EN 175301-803
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
Meghúzási nyomaték	1,8 Nm ± 0,2 (Szorítócsavar)
	0,6 Nm (Központi csavar)
	0,2 Nm ± 0,1 (Érintkezőcsavar)
A szelep dugasz érintkezőjének anyaga	CuZn
A szelep dugasz érintkezőfelületének anyaga	CuSn
Szelep dugasz tokozat anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 1,5 mm²
AWG vezeték keresztmetszet	24 ... 16
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	Varisztor és egyenirányító

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

kábelek/vezetők


1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kábelgyűrű, fekete PUR, 3 pólusú, az erek színei: fekete 1-2 / zöld-sárga, vezeték hossza: 100 m
---------	----------------------	--

Rajzok

Méretezrajz

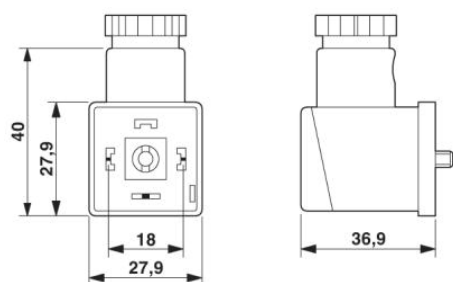

Kapcsolási rajz

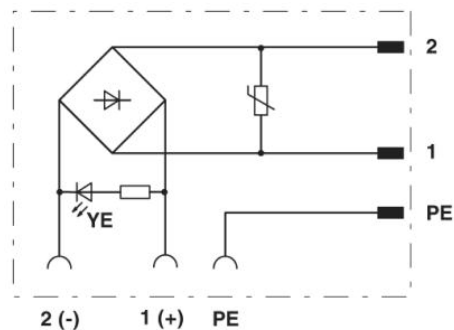

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;