

AI-XL 10 -12 RD


Rendelési szám: 3201958

A képen a termék egyik változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201958>

Érvéghüvely, Hossz: 24 mm, Szín: vörös

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 117405
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.03



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	24 mm
Szín	vörös
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	12 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	10,2 mm
Hüvelyátmérő	4,6 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,2 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

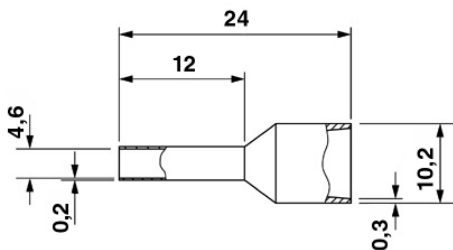

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;