

C-FC 1,5/M4

Rendelési szám: 3240139



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240139>

Villás kábelsaru, nem szigetelt, 0,5 - 1 mm², M4

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 453561
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 458 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	16 mm
Szélesség (a)	7,2 mm
Szín	ezüstsínű
Csupaszolási hossz	7 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Összetevők	halogénmentes

Anyag	réz
A szigetelőhüvely hossza (c)	4,5 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	1,9 mm
Belső átmérő (f)	4,3 mm
Anyagvastagság (g)	0,75 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreteirajz

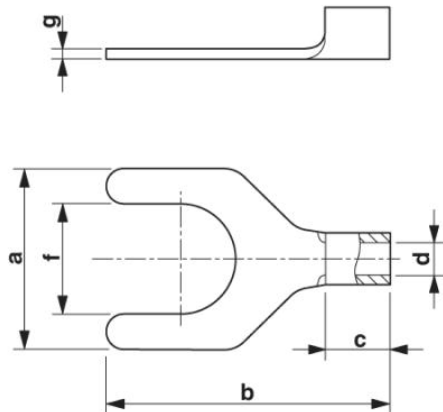

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;