


## HC-B 6-ESTQ-2,5

Rendelési szám: 1605611

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1605611>HEAVYCON dugaszbetét, B6 sorozat, 6 pólusú, QUICKON  
csatlakozás

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 940706
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 437 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Megjegyzés	B6 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz. Kódolás CP-HC kódolóprofilal (1686478). HC-B6.../HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Csatlakozástechnika	QUICKON csatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-25 °C ... 50 °C

Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	6+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	B6
Csatlakozási keresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	22 ... 14
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1 mm ... 3,5 mm
Azonos keresztmetszetű vezeték csatlakozásának gyakorisága	10
Szerelési utasítás	A vezeték ismételt érintkezése esetén arról a legutolsó érintkezési helyet le kell vágni.

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag
Érintkezőtartó anyaga	PA
Érszigetelés anyaga	PVC/PE

#### Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	400 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	16 A

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1686478	CP-HC	Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolóvájatokba történő becsúztatásra
<b>Általános</b>		
1586112	HC-B 6-ANDOCK	Felfogó keret, B10 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +- 1,5mm
1660407	HC-B 24-ADP-B 6-GY	HEAVYCON adapterlap, B24 kialakításról B6 kialakításra, a B24 kialakítás falkivágásaihoz, szürke
1644326	HC-B-3PE	PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1604997	HC-B-PES	PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1685327	HC-B-ZG	Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, egyenes vezetékleágazással
1685330	HC-B-ZS	Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, oldalsó vezetékleágazással
1772722	HC-CB	Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé
1676860	HC-CBU	Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1676857	HC-CST	Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1660957	HC-SMP 125-B 6-AML	HEAVYCON szerelőkeret hosszanti kengyellel ellátott falra szerelhető tokozattal, B6 kialakítású érintkezőbetétekhez
1687998	HC-SMR-2B 6	HEAVYCON szerelőkeret, két B6 kialakítású érintkezőbetéthez
1687956	HC-SMR-B 6	HEAVYCON dugaszszelő keret, B6-os kialakítású érintkezőbetétekhez


## Rajzok

### Diagram

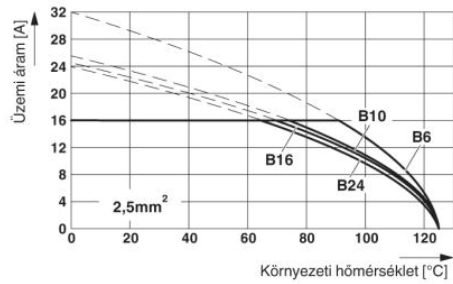


Az ábrán a B sorozat különböző érintkezőbetéteinek Derating görbéje látható (B6-tól B24-ig), vezeték keresztmetszet: 2,5 mm<sup>2</sup>


### Méretrajz

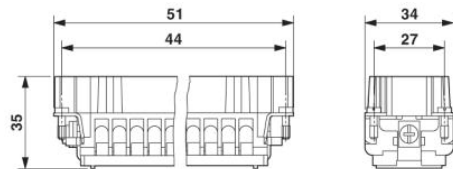

Dugaszbetét

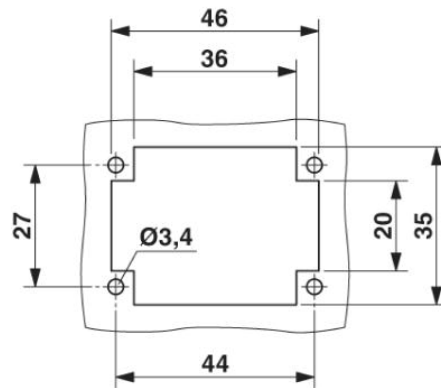


Szerelési kivágás

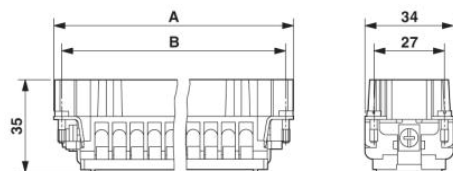

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusrajz

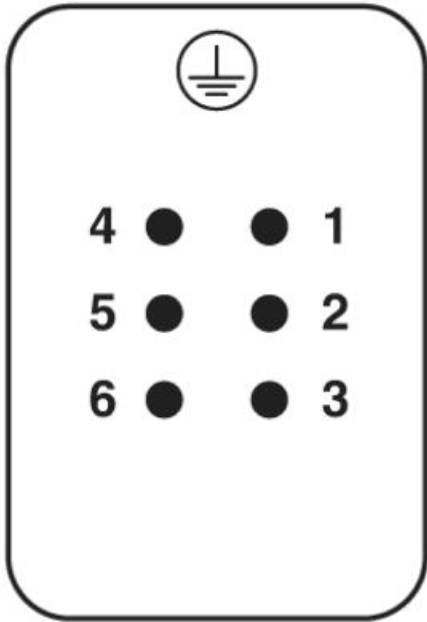

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;