

SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180

Rendelési szám: 1456433



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456433>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, 5 pólusú dugasz, M12, A kódolású, fal előtti / négyzetes peremes szerelés, hullámforrasztható



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 617048
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 240 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
Általános adatok	
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Jeltípus/kategória	Univerzális
Tűlfeszültség kategória	III
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP20
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyyszögletű perem 20 mm oldalhossz
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

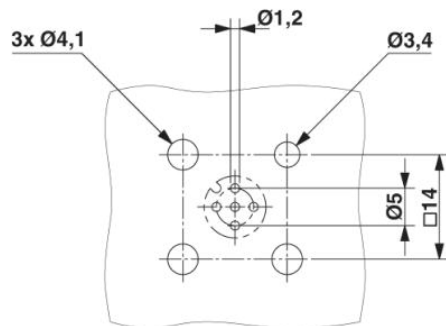


Méretrajz

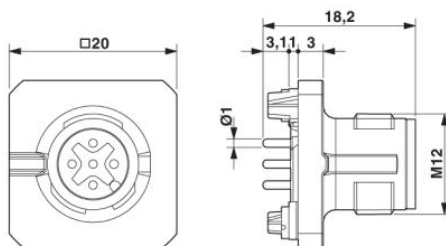

M12 beépíthető dugasz, négyszögletű perem

Sematikus rajz

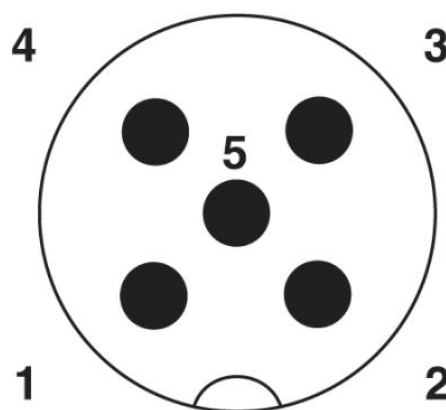

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;