


A/F 60 METER

Rendelési szám: 1004979

A ábrán az A/F, A/U, VAH, A/F-HA változatok kombinációja látható

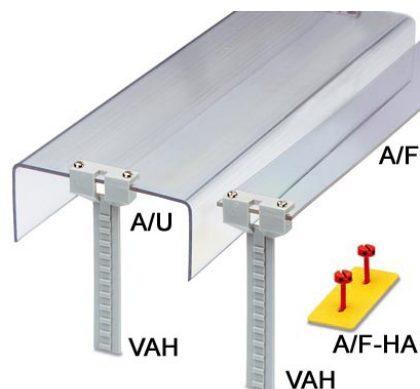

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004979>

Szalagfedél, sorkapocssor lefedéséhez, 2 mm vastag, 6 cm széles, szükséges továbbá 2 E/UK végbak és 2 VAH állítható fedéltartó. A maximális szállítható hossz 100 cm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 012328
Csomag	1
Vámtarifa	39206100

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	1 m
Szélesség (a)	60 mm
Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag	Polikarbonát PC

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;