

AI-XL 1,5-10 BK


Rendelési szám: 3201974

A képen a termék egyik változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201974>

Érvéghüvely, Hossz: 19,5 mm, Szín: fekete

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 125073
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	19,5 mm
Szín	fekete
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	10 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	7 mm
Hüvelyátmérő	1,8 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

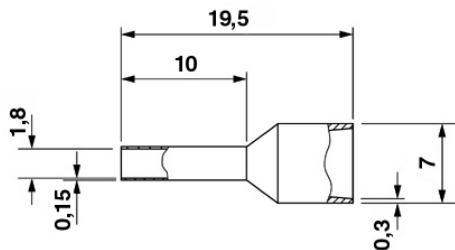

AI-XL 1,5-10 BK Rendelési szám: 3201974

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201974>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;