


HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EMV

Rendelési szám: 1604243

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604243>

HEAVYCON ADVANCE EMV B6 lengő tokozat, bajonett reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM25 menettel, oldalsó vezetékkeálgazással

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 947927
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 478 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez
Kialakítás	B6
Magasság	100 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	92 mm

Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Reteszelés módja	Bajonett reteszelés
Vezetékleágazás	oldalsó
A tömszelence típusa	1x M25
A készülékház védettsége	IP65/IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium
Készülékház felületének anyaga	EMC vonatú, ezüst
Tömítés anyaga	NBR, vezetőképes
Reteszelés anyaga	Nemesacél
A fogantyú reteszelés anyaga	PA-GF
Szerelőkivágás hossza	52 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm
Szerelési utasítás	Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.
Szerelési útmutató	A kapcsolószekrény falán esetlegesen meglévő, szigetelő hatású porbevonatot a profiltömítés területén távolítsuk el az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében.

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1604641	HC-B-BF	Falra szerelhető perem bajonett-reteszeléssel rendelkező HEAVYCON-ADVANCE TMB tokozathoz
1604654	HC-B-BF-SET	Bajonettzáras felszerelhető perem készlet, részei: 2 felszerelhető perem 4 önmetsző csavarral (Torx®), és 4 legyezőalátéttel
Általános		
1690930	HC-B 6-TMB-SD-IP65	HEAVYCON ADVANCE IP65 védőfedél B6, bajonett reteszeléssel, tartózsínórral, a tartózsínórfül átmérője 3 mm

Rajzok

Méretrajz

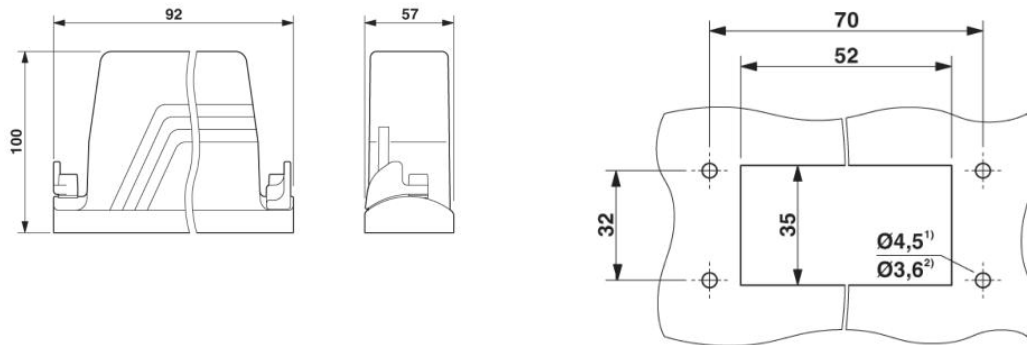

Szerelőkvívágás

- ¹⁾ M4-es csavarok használata esetén
- ²⁾ önmetsző csavarok (Torx® 20, M4) használata esetén

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;