

SACC-M12-SCO PLUG

Rendelési szám: 1551493



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551493>

M12-es SPEEDCON készülékház-tömszelence M12-es dugaszbetétekhez, O-gyűrűvel, az összes SPEEDCON-hoz alkalmazható THR és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 153645
Csomag	60
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 258 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Általános jellemzők

Anyag	Cink présöntvény (nikkelezett)
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	M12 x 1

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

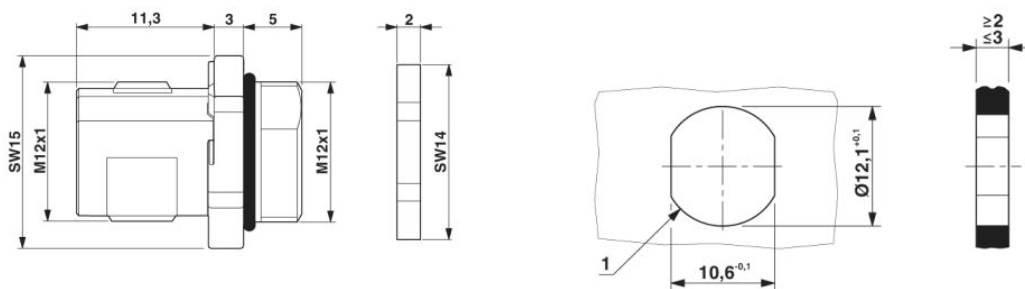

Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez,
szerelőlap átmenő furattal (alternatíván
lappal elcsavarodás elleni védelemként)

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;