


VS-PP-F-SCRJ


Rendelési szám: 1658121

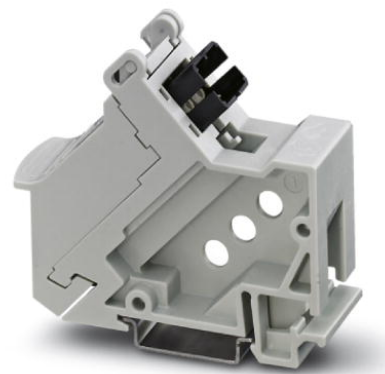

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658121>

Patchpanel, SCRJ, kalapsínre szerelhető, IP20, 1 dugaszhely, aljzat/
aljzat, üveg-, multimódusú-, HCS- és polimerszál alkalmazható

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 149167 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 134 (CAT-2-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Pólusszám | 2 |
| A dugaszhelyek száma | 1 |
| Profil | SCRJ a DIN EN 50377-6-1 szerint |
| Száltípus | GOF, HCS, POF |
| Csapok átmérője | 2,50 mm |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Vezeték külső átmérője | 4,5 mm ... 8 mm |
| Szín | szürke |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |

Anyagadatok

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Elektronikaház anyaga | PC-GF |
| Csap anyaga | Cirkónia kerámia |
| Csaptartó színe | fehér |
| Védettség | IP20 |

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

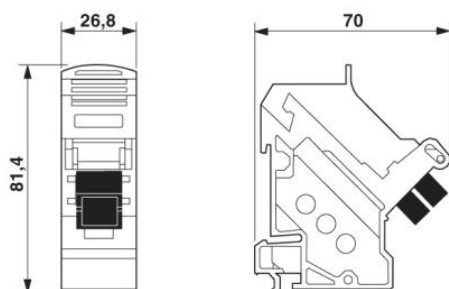

SCRJ patchpanel

VS-PP-F-SCRJ Rendelési szám: 1658121

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658121>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;