


E/MBK

Rendelési szám: 1401637

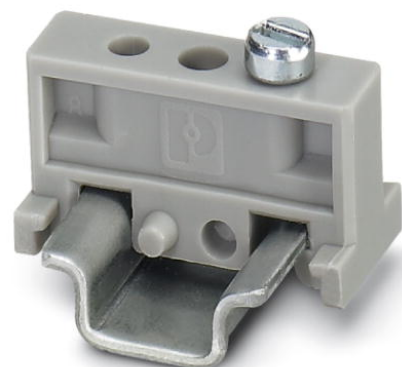

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1401637>

végartó, szélessége: 6,2 mm, színe: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 020484
Csomag	100
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 499 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Méretek

Szélesség	6,1 mm
Hossz	22 mm
Magasság	11,4 mm

NS 35/7,5 magasság	13,00 mm
--------------------	----------

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Felcsavározás
Meghúzási forgatónyomaték min	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,5 Nm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: alumínium, perforált, magassága 5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél. perforált, magassága 5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Rajzok

Méretrajz

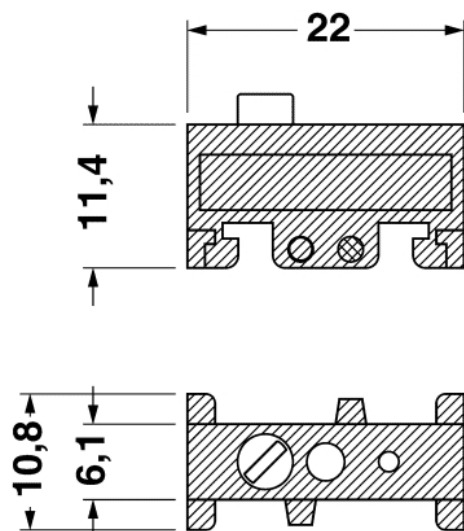

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;