


## Tartalom

- 1.0 Figyelmeztetés
- 2.0 Gáz töltés
- 3.0 Gyújtási művelet
- 4.0 Beállítások
- 5.0 Forrhegy csere
- 6.0 Alkatrészek

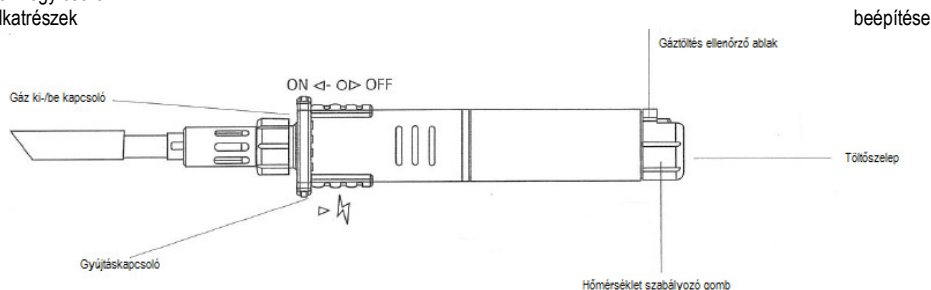

### 1.0 Általános figyelmeztetés

- 1.1 A készülék éghető, nyomás alatt álló gázt tartalmaz. Használja elővigyázatosan.
- 1.2 Gyerekek számára hozzá nem férhetően tárolja.
- 1.3 Braun, Colibri, Ronson, Rowenta márkájú, vagy más jó minőségű öngyújtó-gázzal, nyílt lángtól biztonságos távolságban, kell utána tölteni. Ne használjon más fajtájú tüzelőanyagot.
- 1.4 Erős gázkilépés, fel-felgyulladó láng és a katalizátor vörös és fekete közötti pulzálása következhet be ha a szabályozó túl magasra van állítva. A forrasztópáka meggyújtásakor semmi esetre se nézzen az az arcunk vagy a testünk felé.
- 1.5 Ellenőrizze, a láng kialakítását, mielőtt a pákát leteszi. Figyelem: a kilépő nyílásból forró gázok lépnek ki (625°C). Ne hagyja felügyelet nélkül. Letételkor a kilépő nyílások nézzenek felfelé és a pákát helyezze a fedélre (A ábra).
- 1.6 Ne ejtse le.
- 1.7 Ha a készülék megsérült, ne használja.
- 1.8 A készüléket óvja +50°C feletti forróságtól és tartós napsugárzás hatásától.
- 1.9 Ne szűrje át és ne dobja tűzbe (E ábra).
- 1.10 Ne töltsé, ne gyújtsa meg a készüléket és ne dolgozzon vele nyílt láng vagy éghető anyagok közelében.
- 1.11 A kupakot csak akkor helyezze fel, ha a készülék ki van kapcsolva és a hegye lehűlt.
- 1.12 Ne szedje szét, ne állítson rajta, és ne javítsa. A készüléket a használó nem kell karbantartás.
- 1.13 Ne lélegezzen be az olvadékok, műanyagok, habanyagok stb. gőzeit.
- 1.14 Ártalmatlanításakor a helyben érvényes előírások szerint kell eljárni.
- 1.15 A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó rendeletek szerint butángázt, vagy egyéb éghető gázt utasszállító repülőgépen nem szabad szállítani. E készüléket vagy egyéb éghető gázt tartalmazó eszközt sem a kézipoggyászsban, sem a feladott poggyászsban nem szabad szállítani.

### 2.0 Gáz töltés (B. ábra).

- 2.1 A készülék feltöltése előtt a kapcsolót "Ki" ("off") állásba kell állítani.
- 2.2 Csak jól szellőzött helyiségben töltsé.
- 2.3 Az utántöltéshez általában nincs szükség közdarabra.
- 2.4 Töltéshez (A ábra) tartsa a készüléket függőlegesen, úgy, hogy a töltőszelep felfelé álljon. A gáz utántöltőt tartályt nyomja lefelé a töltőszelepbe. Az utántöltő tartályból a gázáramlás a nehézségi erőtől függ.
- 2.5 Fejezze be a töltést, ha a szelepből gáz lép ki. Ne töltsön túl sok gázt utána.
- 2.6 Valamennyi folyékony gáz kell látható legyen a hőmérsékletszabályozó billentyű átlátszó részén keresztül, a gáz egymaga nem biztosít kellő nyomást.

### 3.0 Gyújtási művelet

- 3.1 A készüléket egy piezo-elektronikus rendszer gyújtja be. A gáz be-/kikapcsolója 1-0-val van jelölve. A gyújtó kapcsoló „//” van jelölve.
- 3.2 **Forró levegő:** Helyezze fel a kiválasztott hegyet és rögzítse a rögzítő mandzsettával. Állítsa a szabályozó gombot Max. állásba. Tartsa távol a készüléket az arcától és testétől, majd tolja a gázkapcsolót a csúcs irányába, hogy a gáz felszabadulhasson. A piezo gyújtókapcsolót kattintva vissza és a hüvelykujjával enyhén megnyomva hagyja, hogy visszatérjen a kiinduló állásába. Ezáltal a gázáramlás megszakító kioltja a gyújtólángot és az égés irányítását a katalizátor veszi át. A csúcs alján vagy a teljes forrólevegő hegyen az izzó katalizátor igazolja a kifogástalan működést.

### 4.0 Hőmérséklet beállítás (C ábra).

- 4.1 A forrasztó hegy hőmérsékletét és a gázáramot + és - között be lehet állítani a hőmérséklet szabályozó gombbal. Megjegyzés: A Pro Piezonál a legnagyobb négyzet a + és a legkisebb a -.

### 5.0 A forrhegy cséréje (D/E ábra)

- 5.1 Figyelem: A forrasztópákát hagyja teljesen lehűlni. A hegyet könnyen ki lehet cserélni. A rögzítő anyát le kell csavarni és a hegyet, a csövet és az anyát le kell húzni a gyújtóelemről. Vegye le a hegyet, és cserélje ki egy új vagy másik hegyre. Fordított sorrendben szerelje össze (D ábra).

### Műszaki adatok :

	Pro Piezo
Länge (mit Deckel)	178mm
Gewicht (ohne Gas, mit Deckel und Spitze)	75g
Betriebszeit (abhängig von Einstellung)	45 Minuten Spitzentemperatur (bis max.)
Heißluftspitze	625°C
Watt (Vergleichswerte)	75W
Nachfüllzeit (durchschnittl. Sekundenzahl)	10 Sekunden
Nachfüllgasart	Butanfeuerzeuggas
Auswahl an Lötspitzen	2
Piezozündung	Ja
Zünderhaltbarkeit (Durchschnitt)	50.000 Zündungen
Sicherheitsabschalter	Ja
Temperatur verstellbar	Ja
TÜV-Geprüft	TÜV

### SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

#### TÖRVÉNY TILTJA TÖLTÖTT BUTÁNGÁZ PALACKKAL E TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁT.

A hőmérsékletszabályozó gombot a legnagyobb állásba csavarva ürítse le először a tartályt. A gáz leürítése végett a testétől és arcától eltartva tolja a gáz kapcsolót a hegy irányába. Ezután 2 óra hosszat hagyja a tartályt a szabadban állni.

Abban az esetben, ha annak ellenére, hogy a tartályban szemmel láthatóan gáz van, de a bekapcsolás után nem indul meg a gáz áramlása, leereszthető a gáz úgy, hogy a töltő szelepet egy kis csavarhúzóval lenyomja. Eközben ügyelni kell arra, hogy a keze ne érintkezzen a szelepből kiáramló gázzal. Ezzel a módszerrel ne kísérelje meg a gáz leeresztését zárt térben vagy nyílt láng közelében.