

SACC-M12MR-4CON-PG 7-VA

Rendelési szám: 1553200



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553200>

Szenzor/aktor dugasz, dugasz, döntött, 4 pólusú, M12, csavaros csatlakozás, nemesacél recés csavar, Pg7 tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 170123
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 23 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP69K
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékkel együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	Nemesacél
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	A pólusára 90°-os raszterben elfordítható a kábelelvezetéshez
	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 6 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Szenzor/aktor csatlakozó, tartozék, Pg7 szorítócsavar és tömítés, árnyékolatlan M12 csatlakozókhoz, kábelátmérő: 2,5 mm - 3,5 mm


Rajzok

Méreterajz

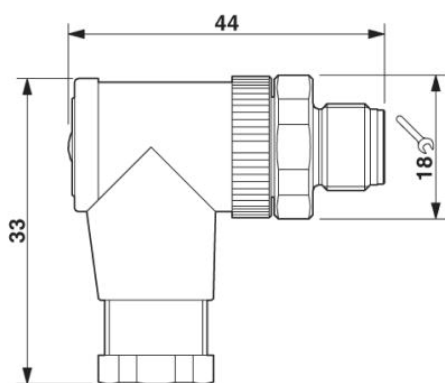

M12 x 1 dugasz, könyökkel

Sematikus rajz

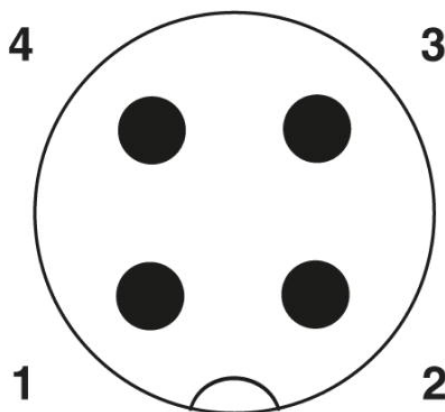

Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;