

SACC-MCI-M12MS-5CON

Rendelési szám: 1419988

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419988>

Érintkezőtartó, 5 pólusú, foszlatógyűrűvel, A kódolású



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 533751
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 239 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyszögletű perem 25 mm oldalhossz
Csatlakozási mód	Krimpérintkezők
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Érkeresztmetszet	0,34 mm ²
------------------	----------------------

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Kapcsolási rajz

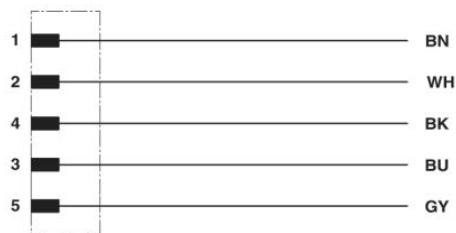

Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

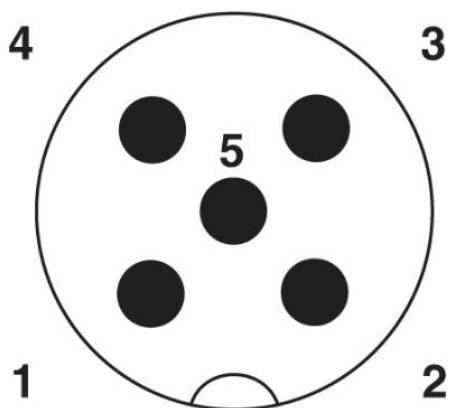

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;