



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Gáz forrasztópáka PT-150 Rend. sz.: 58 86 85

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A termék állítható lángot hoz létre, ezzel hevíti a rászerezelt forrasztóhegyet. A gyújtószerkezet a védőkupakba van beépítve. A gáz forrasztópákán a gázmennyiség (és ezzel a láng) beállítható. A gáz forrasztót csak öngyújtó gázzal (ISO butángáz) szabad feltölteni és működtetni.

A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani!

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, továbbá tűzveszélyt, robbanást stb. okozhat.

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve.

Minden jog fenntartva.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik.

a) Általános tudnivalók

• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.

• A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való. Vigyázzon, hogy a termék sem használat közben, sem utána ne legyen gyerekek számára elérhető. A terméket úgy kell tárolni, hogy a gyerekek hozzá ne férhessenek! Ugyanez vonatkozik az utántöltéshez használt gáztartályokra is.

• A gáz forrasztópáka házáat nem szabad felnyitni vagy megrongálni. Nem szabad tűzbe dobni és nyílt lángba tartani! Robbanásveszély!

• Ne tegye ki a gáz forrasztópákát mechanikus igénybevételnek. A gáztartálya ettől tömítetlenné válhat, tűz- és robbanásveszély!

• Ha a termék megsérül vagy hibás lesz, ártalmatlanítsa előírás szerűen.

Ha még gázt tartalmaz, ami szivárog, a terméket hosszabb ideig szabadban, megfelelő helyen kell tárolni, hogy a gáz eltávozhasson. Gondoskodjon kellő szellőzésről, tartsa távol minden nyílt lángtól vagy gyújtószikrától. Tűz- és robbanásveszély! Tartsa távol éghető anyagoktól, tűzveszély!

• A gáz forrasztópákát tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, gőzök, porok, stb. valamint éghető folyadékok (oldószerek, alkoholok, benzin stb.) vannak vagy lehetnek. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! • Óvja a terméket szennyeződéstől és nedvességtől. Ettől a termék megrongálódhat, ill. korrodálódhat.

• A terméket csak teljesen kihűlt állapotban szállítsa, égési sérülés- és tűzveszély! Ugyanez vonatkozik a termék tárolására is.

• Ipari használatánál a helyi és hatósági balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.

• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsolóhelyeken a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.

b) Utántöltés

• A gáz forrasztópákát csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni, mivel egyébként robbanásveszély áll fenn!

• Sérült gáz forrasztópákát tilos újra tölteni! Tűz- és robbanásveszély!

• A gáz forrasztópákát kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtó gázzal, jól szellőzött környezetben szabad feltölteni. Kerülje a nyílt lángot (Robbanásveszély!).

A töltésnél figyelembe kell venni a töltéshez használt gázpalack gyártójának biztonsági és kezelési utasításait.

• Ha gáz kilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a gáz forrasztópákát, vagy más tűzforrást meggyújtana.

• A gáz forrasztópáka butángázt tartalmaz a töltés után. Távol kell tartani hőforrásoktól, hő- és napsugárzás behatásától (>40°C), mivel robbanásveszély állhat fenn!

• A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet. Tűz- és robbanásveszély!

c) Használat

• A gáz forrasztópákát mindig csak a markolatánál fogva tartsa. Tartsa úgy, hogy a kilépő láng Őntől elfelé mutasson.

• A gáz forrasztópákát a meggyújtásakor és használata alatt tartsa a testétől és ruházatától távol.

• Ne nyúljon bele a nyílt lángba! Ne érjen hozzá a gáz forrasztópáka elején lévő forró fém részekhez! Ez súlyos égési sérülésekkel jár!

• Rövid munkamegszakításokhoz a termék egy kihajtható lábra állítható. Előtte esetleg kapcsolja ki a gáz forrasztópákát.

• Sohase hagyja a gáz forrasztópákát felügyelet nélkül. Tűzveszély!

• Forrasztóhegy csere előtt, a terméknek a vele szállított dobozába való elrakása előtt, vagy a hegyet védő műanyag kupak felhelyezése előtt a terméket hagyni kell teljesen kihűlni, mivel egyébként tűzveszély keletkezhet!

• Helyezze hűtés végett a gáz forrasztópákát a munka közben előforduló szünetekben egy szilárd, sík, hő-/tűzálló felületre; ügyelve arra, hogy ne tudjon elgurulni vagy leesni. mert tűzveszélyt jelenthet!

• A lángot csak 5 - 10 percre gyújtsa meg, mivel egyébként a gáz forrasztópáka háza túlzottan átmelegedhet (égési sérülésveszély!).

• A gáz forrasztópákával ne gyújtson meg folyékony, vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokat (pl. benzint, denaturált szeszt, stb.), robbanásveszély!


• A forrasztó betét oldalán igen forró levegő lép ki. A forrasztásnál figyeljen arra, nehogy a közelben lévő tárgyak, kábelek, panelek stb. megperzselődjenek.

• Sohase végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészekben. A munka megkezdése előtt válassza le az áramellátásról a készüléket, amelyen forrasztási műveletet akar végezni, és ellenőrizze a feszültségmentességét.

• Védje a testét és a szemét a fröccsenő és folyékony forrasztóóntól. Viseljen a munkánál megfelelő védőöltözéket és védőszemüveget.

• A forrasztásnál keletkező gőzök károsak az egészségre. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy szellőztessen gyakran.

Kezelőszervek

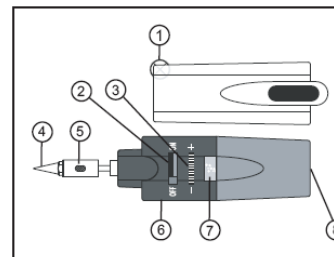

- 1 Tűzkő a gyújtáshoz
- 2 Kireteszelő gomb (Gáz be/ki)
- 3 Gázmennyiség szabályozó
- 4 Forrasztóhegy
- 5 Katalizátor
- 6 Támasz (itt a markolatba betolva)
- 7 Gáztartály benéző nyílása
- 8 Feltöltő szelep (önzáró)

FELTÖLTÉS

A gáz forrasztópákát biztonsági okokból gáztöltés nélkül szállítjuk. Ezért az első üzembe helyezéshez, a termék használata előtt, fel kell tölteni a gáz forrasztópáka tartályát.

Figyelem!

A feltöltéshez kizárólag kereskedelemben kapható öngyújtó gázt (ISO butángázt) használjon.

Erre a célra a kereskedelemben megfelelő utántöltő palackokat lehet kapni (pl. 250ml-es fém palackokat). Kérdéses esetben forduljon szakemberhez.

SOHASE töltse fel a terméket másfajta gázzal/folyadékkal. A töltéshez ne használjon arra alkalmatlan palackokat, vagy tömlővel való összeköttetést!

Magas fokú tűz és robbanásveszély áll fenn!

Csak jól szellőzött környezetben töltse fel a termék gáztartályát és kerülje e mellett a nyílt lángot (robbanásveszély!).

A terméket csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni.

A töltést a következőképp kell végezni:

• Fordítsa olyan állásba a gáz forrasztópákát, hogy a töltőszelep (8) függőlegesen felfelé nézzen.

• Helyezze rá az öngyújtó-gázpalack töltőcsúcsát függőlegesen a töltő szelepre (8).

Ha szükséges, használjon megfelelő adaptert (ez általában mellékelve van az öngyújtó-gázpalackhoz).

• Nyomja rá függőlegesen lefelé az öngyújtó-gázpalackot a töltő szelepre. A gáz beáramlik a gáz forrasztópáka tartályába. 2 - 3 másodperc után fejezze be a töltési műveletet.

Ha a gáz kifúj a töltési művelet során, azonnal szakítsa meg a műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a gáz forrasztópákát, vagy más tűzforrást meggyújtana. A töltés után várjon néhány percet, mielőtt a terméket használni kezdené, hogy a gáz-töltet stabilizálódjon.

FORRASZTÓ BETÉT (KATALIZÁTOROS ÉGETÉS FUNKCIÓ)

A szállításhoz egy forrasztóhegy tartozik (4). A forrasztóhegy (4) a gáz forrasztópákára fel van csavarva. Minden forrasztás előtt ellenőrizze, hogy a forrasztóhegy jól meg van-e húzva. A forrasztó betétben (4) lévő katalizátor láng nélkül égeti el a gázt. Ezért a lángot a meggyújtás után újra ki kell oltani.

A következőképp járjon el:

- Tartsa a gáz forrasztópákát felfelé néző forrasztó hegygel.
- A gázmennyiség szabályozóval (3) állítson be egy közepes gázmennyiséget.
- Tolja a reteszelést oldó gombot (2) bekattanásig „ON” irányba. Gáz lép ki, ennek sistergése jól hallható. Közvetlenül ez után a tűzkövel (1) meg kell gyújtani a gázt. A biztonságos gyújtás érdekében a tolókát esetleg kétszer vagy háromszor is működésbe kell hozni.
- A gázmennyiséget rövid ideig növelje a gázmennyiség szabályozóval (3) addig, amíg a láng ki nem alszik és a katalizátor (5) nem izzik.

A gáz változatlanul áramlik kifelé. A forrasztó betét belsejében lévő katalizátor hatására a gáz láng nélkül ég el. A keletkező hőtől a forrasztóhegy 20 - 30 másodperc után felhevül és forrasztási munkákhoz rendelkezésre áll.

A katalizátor oldalán (5) van egy nyílás. Ebben narancssárga izzásnak kell jeleznie, hogy a gáz, a katalizátoron láng nélkül "elég".

A forrasztó hegyet (4) nem szabad nyílt lánggal hevíteni, mivel ez a forrasztó betétet károsítja.

Gázmennyiség beállítása

- A gázmennyiség szabályozóval (3) beállítható a kilépő gázmennyiség.
- Ha a szabályozót balra - a „-” jel irányába mozgatja (a forrasztóhegy felfelé, a kezelőtől elfelé mutat), a gázmennyiség csökken és ezáltal a forrasztóhegy hőmérséklete is.
- Ha a szabályozót jobbra - a „+” jel irányába mozgatja, (a forrasztóhegy felfelé, a kezelőtől elfelé mutat), a gázmennyiség növekszik és ezáltal a forrasztóhegy hőmérséklete is.

Kikapcsolás

- Tolja a kireteszelő gombot (2) balra, az „OFF” állás irányába.
- A gázszelep lezár, a gázkiáramlás befejeződik. Nem szabad tovább gáz sziszegésnek hallatsznani.

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK

- A munkaszünetekhez a feltámasztó lábat (6) a markolatból ki lehet húzni. Állítsa a gáz forrasztópákát egy sík, stabil felületre. Tegyen alá valamilyen hő-/tűzálló alátétet (pl. egy kerámia csempét).
- A forrasztóhegy tisztításához elég egy kis csészében egy kis nedves szivacs. A szivacsot nedvesítse jól be! A forró forrasztóhegyet a nedves szivacson lehűzve jól el lehet távolítani a folyasztószer maradványokat.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

MŰSZAKI ADATOK

Forrasztóhegy hőmérséklet: max. kb. 400 °C

Gáztartály: kb. 5 ml

Üzemidő 5 ml esetében: kb. 20 perc

Munkahőmérséklet: 0°C... +40°C

Méret (H x Szé x Ma): 137 x 28 x 20 mm