

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO

Rendelési szám: 1436660



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436660>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozók, dugasz, 4 pólusú, A-kódolású, döntött forrasztócsatlakozással, csak érintkezőbetét



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 438735
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 252 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Tömítés anyaga	FKM / EPDM
Szerelési mód	NYÁK-lapra szerelés
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Készülékház-tömszelence		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	M12 dugasz, készülékház-tömszelencék, Press-in változat, minden speedconképes THR- és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	M12-es SPEEDCON készülékház-tömszelence M12-es dugaszbetétekhez, O-gyűrűvel, az összes SPEEDCON-hoz alkalmazható THR és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	M12-SPEEDCON készülékház-tömszelence M12 dugaszbetétekhez, lapos tömítéssel, minden speedconképes THR- és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz.


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

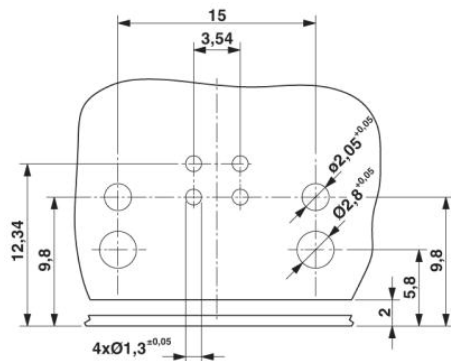


A furatterv csak a **SACC-M12-SCO PLUG L90** készülékhez
esetében érvényes (Cikksz. 1436709)


Méretrajz

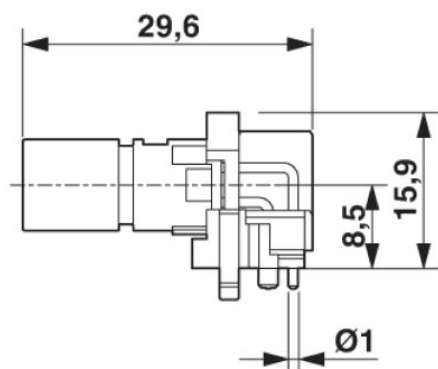


M12 beépíthető csatlakozó, dugasz,
érintkezőtartó, oldalnézet

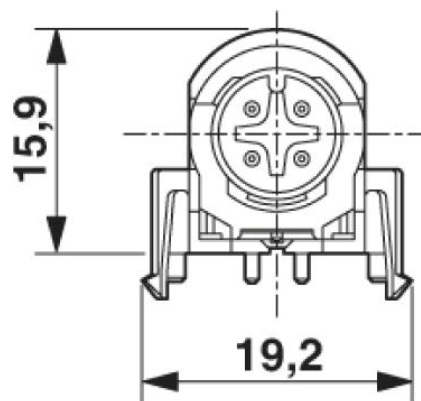

M12 beépíthető csatlakozó, dugasz,
érintkezőtartó, előlnézet

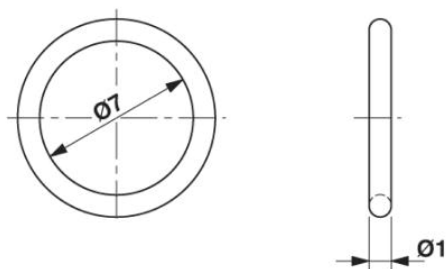


Választhatóan O-gyűrűvel (zöld) a nem dugaszolt állapotban való tömítettséghez - a szerelt O-gyűrűvel történő illesztés során a csatlakozónkénti 80N-os axiális illesztőerőt nem szabad túllépni! - Kerüljük a radiális erőket!

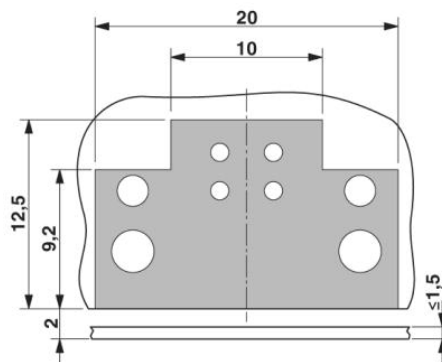

zárófelület a NYÁK lapon

Sematikus rajz

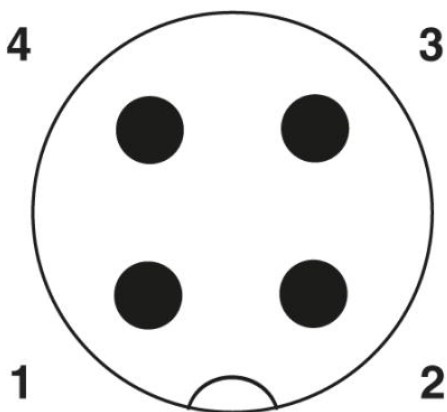

Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;