

## BMKL 64X34 WH

Rendelési szám: 5032400

Az ábrán a termék egyik változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032400>

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a  
következőkkel: Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható,  
Szövegmező mérete: 64 x 34 mm

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 095796 |
| Csomag                    | 10                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 39199000                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 292 (CAT-5-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online  
katalógusból származnak.  
Teljeskörű információkat  
és adatokat a felhasználói  
dokumentációknál találhat: [http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).  
Az internetes letöltésekhez először el  
kell fogadni az általános szerződési  
feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Megjegyzés     | A nyomtatási kép a lézernyomtatótól függően változhat |
| Hossz (b)      | 34 mm                                                 |
| Szélesség (a)  | 64 mm                                                 |
| Szín           | fehér                                                 |
| Anyag alapelem | Poliészter                                            |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lemoshatóság                   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C           |
| Összetevők                     | szilikonmentes              |
| Anyag                          | Poliészter                  |
| Az egyes lapok száma           | 21                          |
| Az egyes lapok száma soronként | 3                           |

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

#### Általános

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| 5144819 | CMS-P1-PAD | Tartozék |
|---------|------------|----------|

### Rajzok

Méreterajz

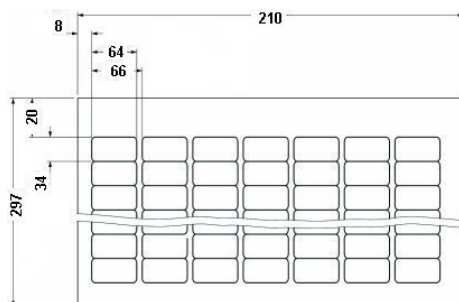

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;