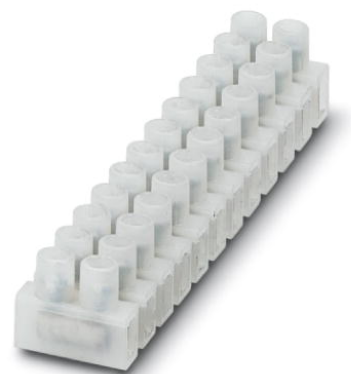



EC 2,5 P TR

Rendelési szám: 3240167

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240167>

Csavaros vezetékösszekötő-sín poliamidból, átlátszó, huzalvédelemmel, érvéghüvelyes és anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez, 0,5 - 2,5 mm² keresztmetszetben

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 457903
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 512 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	24
Szín	átlátszó
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Méreték

Szélesség	16,2 mm
Hossz	93,6 mm
Magasság	13,4 mm

Műszaki adatok

I_N névleges áram	24 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
U_N névleges feszültség	450 V
Pólusszám	12

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	20
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	5 mm
Csavarmenet	M2,6
Meghúzási forgatónyomaték min	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,5 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;