

HC-M-KV-T-M32

Rendelési szám: 1646201



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646201>

Fém tömszelence vezeték-törésgátlóval és húzó tehermentesítéssel,
menethossz 8 mm, vezetéktömítő rész 18 - 27 mm, rögzítő rész 20 -
30 mm, SW 40, tömszelence: M32

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 941345
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 557 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez eloször el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kábeltömítés anyaga	Perbunán
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	41 mm

Csőcsonk kulcsnyílása	40 mm
Csatlakozóoldal menetfajta	M32
Csatlakozómenet hossza	8,00 mm
Vezeték külső átmérője	18 mm ... 27 mm
Vezeték tömítési tartomány	18,00 mm ... 27,00 mm
A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya	20,00 mm ... 30,00 mm
Védettség	IP65
Szín	ezüstszerű
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

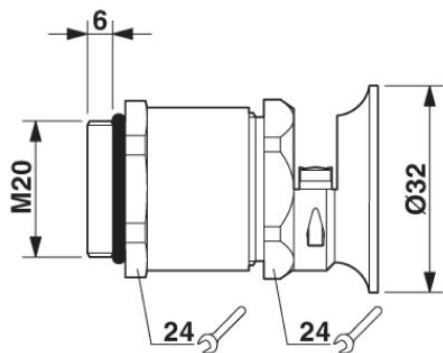

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;