


## C-RC 70/M10 DIN

Rendelési szám: 3240117

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240117>Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 70 mm<sup>2</sup>, M10

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 453349
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Hossz (b)	49 mm
Szélesség (a)	22 mm
Szín	ezüstszínű
Csupaszolási hossz	21 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	18 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	13 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	20 mm
Belső átmérő (f)	10,5 mm
Anyagvastagság (g)	2 mm

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méretrajz

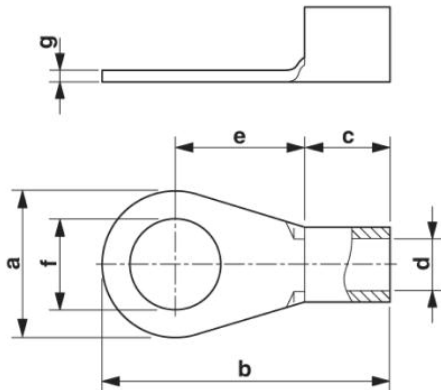

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;