


UKH 70 BU

Rendelési szám: 3244601

Az ábrán a változat szürke színnel jelölt

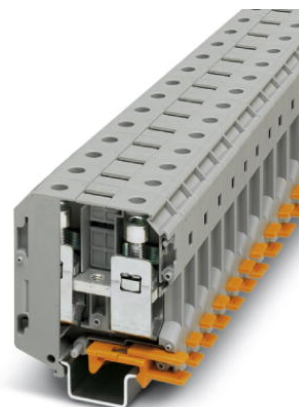

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3244601>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0,
Szélesség: 20,3 mm, Magasság: 78,3 mm, Szín: kék, Szerelési
mód: NS 35/15, NS 32

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 561853
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 31 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.01.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	20,3 mm
Hossz	70,5 mm
Magasság	78,3 mm
NS 35/7,5 magasság	80 mm
NS 35/15 magasság	87,5 mm
NS 32 magasság	85,5 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	192 A (70 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	192 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	1

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	16 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	95 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	4
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	3/0
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	3
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	2/0
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	70 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	70 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	16 mm ²

2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	25 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	16 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	16 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	25 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	24 mm
Idomszer	A11
Csavarmenet	M8
Meghúzási forgatónyomaték min	8 Nm
Meghúzási nyomaték max.	10 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Zeichengenehmigung, IECCEB CB Scheme

Ex tanúsítások:

ATEX, IECEx

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3009228	UKH 50 EP	Profilbetét, Szín: ezüstszínű
szerelés		
3001763	AGK 10-UKH 50	Leágazó kapocs, Csatlakozási mód: Különleges és vegyes csatlakozás, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, Szélesség: 10,2 mm, Magasság: 34,7 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: alapelemre

1201659	E/AL-NS 32	végtartó, az UKH 50 és UKH 240 közötti típusok végének megtámasztásához, NS 32 kalapsínre tolható és 2 csavarral leszorítva, szélessége: 10 mm, színe: alumínium
1201662	E/AL-NS 35	végtartó, az UKH 50 és UKH 240 közötti típusok végének megtámasztásához, NS 35 kalapsínre tolható és 2 csavarral leszorítva, szélessége: 10 mm, színe: alumínium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1201934	VDE-ISS 6	imbuszkulcs, szigetelt, biztonsági szerszám az EN 60900 szerint, hossza: 150 mm, keresztfogantyú szélessége: 110 mm, minden 8 mm-es imbuszkulcsos kapocshoz
---------	-----------	---

Általános



3213195	FBI 2-20 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstsínű
3213205	FBI 3-20 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: ezüstsínű

Rajzok

Kapcsolási rajz



 Sematikus rajz

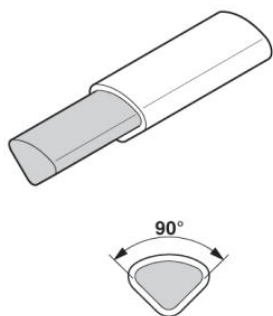

Alumíniumvezetők csatlakoztatása. További utasítások a letöltőközpontban

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;