


SAC-5P-Y/2XFS VP SCO

Rendelési szám: 1546068

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546068>

Y-elosztó, 5 pólusú, egyenes M12-SPEEDCON dugasz 2 x egyenes M12-SPEEDCON aljzatra, párhuzamos elosztó



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 124607
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 107 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	18 mm középtávolsággal, fröccsöntött dugaszolható csatlakozókhoz és QUICKON késes csatlakozástechnikával ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozókhoz, 0,14 mm ² - 0,34 mm ² csatlakozási tartománnyal használható.
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V

Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Középtávolság	18 mm
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65 IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12-es csatlakozó)
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Megjegyzés	18 mm középtávolsággal, fröccsöntött dugaszolható csatlakozókhoz és QUICKON késes csatlakozástechnikával ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozókhoz, 0,14 mm ² - 0,34 mm ² csatlakozási tartománnyal használható.
------------	--

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1560251	PROT-M12 FS	M12 zárósapka a szenzor/aktor kábelek, beépíthető csatlakozók és terepi I/O eszközök nem használt M12 dugaszaihoz
1553129	PROT-MS SCO	M12 zárócsavar SPEEDCON gyorsreteszeléssel a szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók nem használt M12 aljzataihoz

szerszámok

1208432	SAC BIT M12-D15	Dugaszbetét a M12 csatlakozóval és QUICKON gyorscsatlakozási technikás M12 csatlakozóval rendelkező szenzor-/aktorkábelek szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz


Rajzok

Méretezrajz

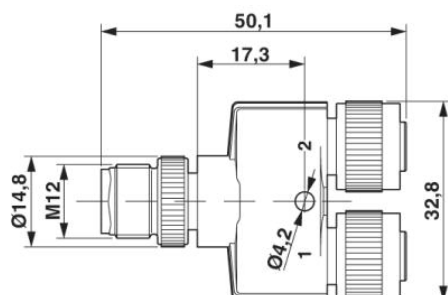


M12 x 1 dugasz, Y-elosztó

Kapcsolási rajz

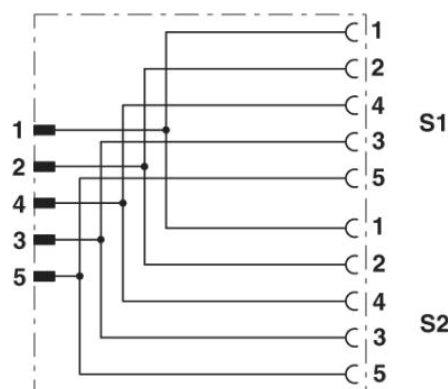


Az M12 Y-elosztó érintkező kiosztása

Sematikus rajz

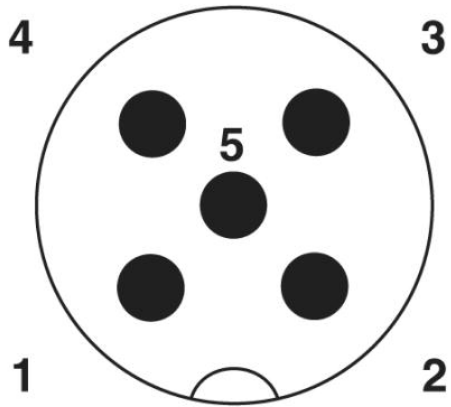


M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

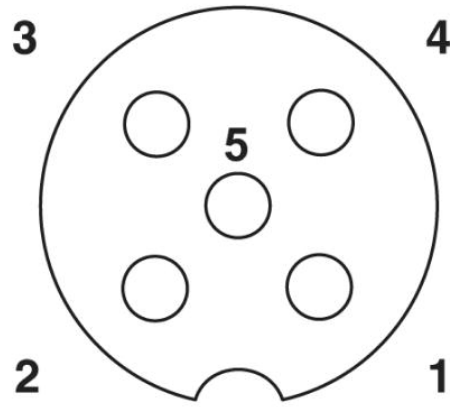

Az M12 aljzat pólusábrája, 5 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

A pólusábra elrendezése

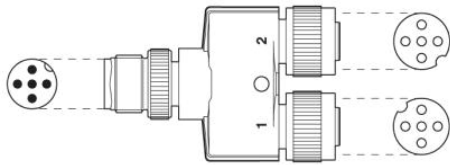

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;