


HC-DD108-I-CT-M

Rendelési szám: 1584114

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584114>

HEAVYCON dugaszbetét, DD108 sorozat, 108 pólusú,
krimpcsatlakozással PE csatlakozás húzóhüvelyes technikával.

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 133425 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 435 (CAT-4-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

| | |
|--------------------------------|--|
| Megjegyzés | B24 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, CK 1,6-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket nem mellékeljük). A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Szennyeződési fok | 3 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Túlfeszültség kategória | III |
| Építési és vizsgálati előírások | DIN VDE 0627/86 |
| | DIN VDE 0110/02.79 |
| | DIN VDE 0110-1/04.97 |
| | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
| | IEC 60352 |
| Pólusszám | 108+PE |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Kialakítás | B24 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 14 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm (6 mm (2,5mm ²)) |
| | 6 mm (2,5 mm ²) |
| Szerelési utasítás | - Magas érszám esetén h ≥72 mm-es tokozatmagasságot javasoljuk.- A HC-CST (1676857) kódolótűskék és HC-CBU (1676860) kódolóaljzatok használata kötelező. |
| Szerelési útmutató | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |

Anyagadatok

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |

Villamos paraméterek

| | |
|-------------------------------|-------|
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV |
| Méretezési áram | 10 A |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|-----------------------|-------------------------|---|
| dugasz/adapter | | |
| 1686478 | CP-HC | Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolójátokba történő becsúztatásra |
| szerszámok | | |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED... |
| Általános | | |
| 1586141 | HC-B 24-ANDOCK | Felfogó keret, B24 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +/- 1,5mm |
| 1644326 | HC-B-3PE | PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez |
| 1604997 | HC-B-PES | PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez |
| 1685327 | HC-B-ZG | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, egyenes vezetékleágazással |
| 1685330 | HC-B-ZS | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, oldalsó vezetékleágazással |
| 1772722 | HC-CB | Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé |
| 1676860 | HC-CBU | Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához |
| 1676857 | HC-CST | Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához |
| 1660944 | HC-SMP 150-B24-AMQ | HEAVYCON dugaszos szerelőkeret falra szerelhető tokozattal, keresztirányú reteszelfüllel, B24-es kialakítású érintkezőbetétekhez, 150 mm hosszú |
| 1687985 | HC-SMR-B24 | HEAVYCON szerelőkeret, B24 kialakítású érintkezőbetétekhez |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz |


Rajzok

Diagram


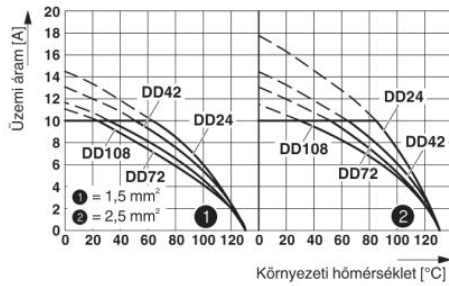


Derating-görbe

Méretrajz

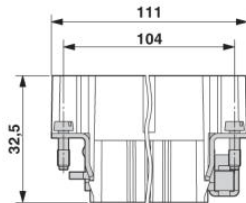


Dugaszbetét

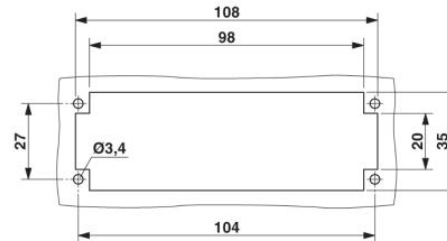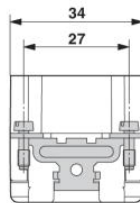

Szerelési kivágás

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusrajz

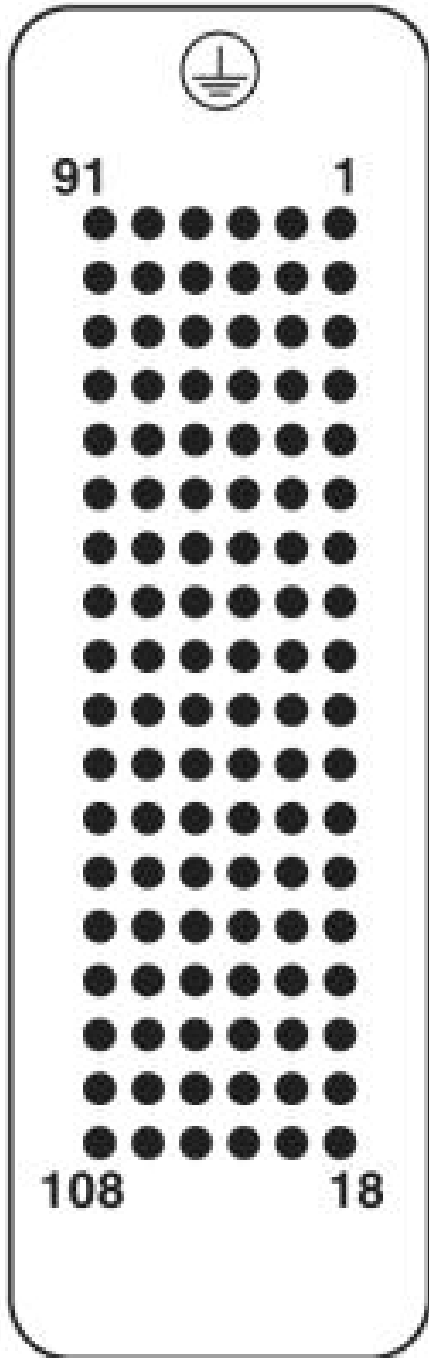

HC-DD108-I-CT-M Rendelési szám: 1584114

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584114>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;