


**C-RC 10/M5 DIN**

Rendelési szám: 3240089

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240089>Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 10 mm<sup>2</sup>, M5**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 453066
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	21 mm
Szélesség (a)	10 mm
Szín	ezüstszínű
Csupaszolási hossz	11 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,5 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	8 mm
Belső átmérő (f)	5,3 mm
Anyagvastagság (g)	1,1 mm

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méreterajz

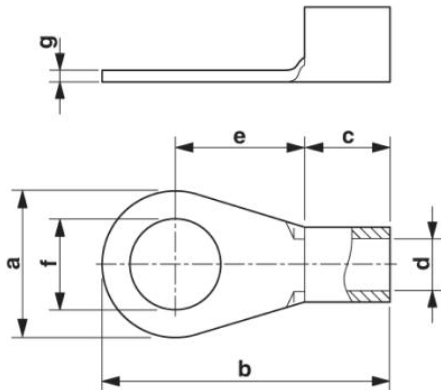

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;