

C-RCI 10/M10

Rendelési szám: 3240222



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240222>

Gyűrűs kábelsaru, piros, 10 mm², M10

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 452120
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 456 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	37,3 mm
Szélesség (a)	18 mm
Szín	vörös
Csupaszolási hossz	11 mm
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C

Összetevők	halogénmentes
Anyag	réz
A szigetelőhüvely hossza (c)	16 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	7,5 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	13,8 mm
Belső átmérő (f)	10,5 mm
Anyagvastagság (g)	1,1 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

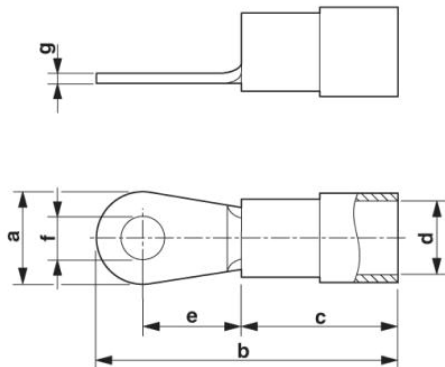

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;