

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180

Rendelési szám: 1694334



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694334>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, 3 pólusú, M8, fal alatti/csavaros szerelés M8 menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 178697
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 226 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M8 x 0,5 ellenanyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria


Furatterv

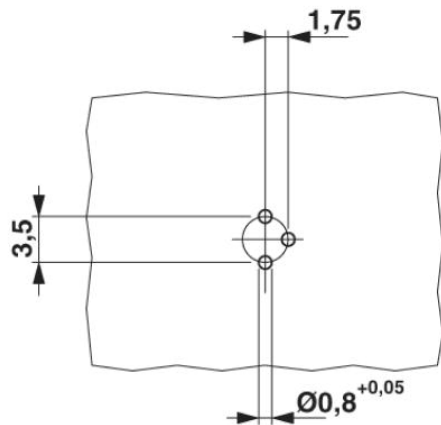

Méretezrajz

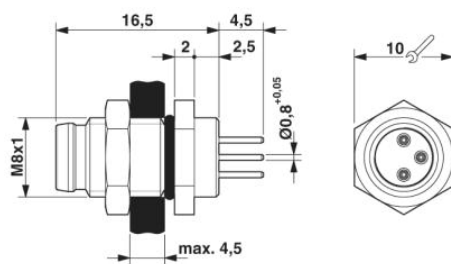


M8 beépíthető dugasz

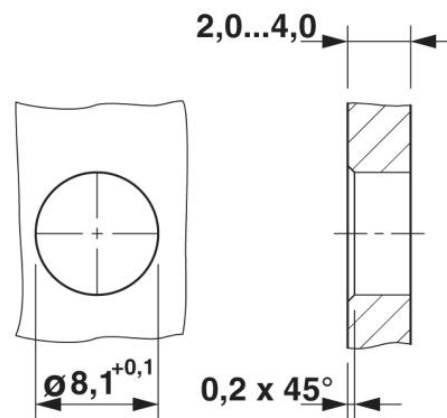

M8-as beépíthető csatlakozó
tokozatkivágása, dugasz, egyrészes

Sematikus rajz

M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

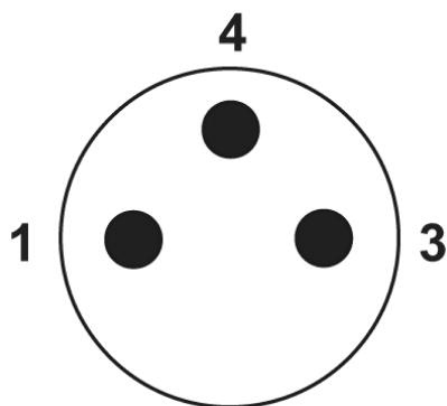

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;