

HC-M-KV-Z-M32

Rendelési szám: 1646162



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646162>

Fém tömszelence húzó tehermentesítő bilincssel, menethossz 8 mm,
vezetéktömítő rész 18 - 27 mm, rögzítő rész 19 - 30 mm, SW 40,
tömszelence: M32

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 941307
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 557 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kábeltömítés anyaga	Perbunán
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	42 mm

Csőcsonk kulcsnyílása	40 mm
Csatlakozóoldal menetfajta	M32
Vezeték külső átmérője	18 mm ... 27 mm
Vezeték tömítési tartomány	18,00 mm ... 27,00 mm
A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya	19,00 mm ... 27,00 mm
Védettség	IP65
Szín	ezüstszínű
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

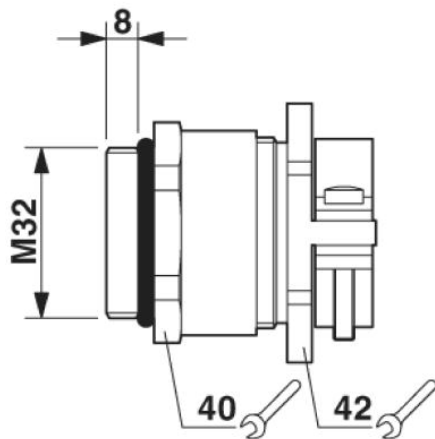

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;