

SACC-M12FS-4CON-PG 9-M

Rendelési szám: 1696439



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696439>

Szenzor/aktor dugasz, aljzat, egyenes, 4 pólusú, M12, A kódolású, csavaros csatlakozás, fém recés csavar, tömszelence Pg9

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 484101
Csomag	1
Vámtarifa	85366990

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékkel együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,75 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

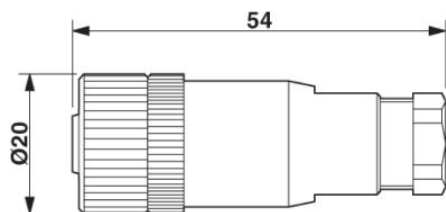

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;