

HC-BS-PG29

Rendelési szám: 1674532

Az ábrán a HC-BS-PG 21 változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674532>

Vakdugó, Pg tömszelencékhez, Pg29 kialakítás

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 135430
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 559 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Anyag	Nikkelezett sárgaréz
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozóoldal menetfajta	Pg29
Védettség	IP68
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

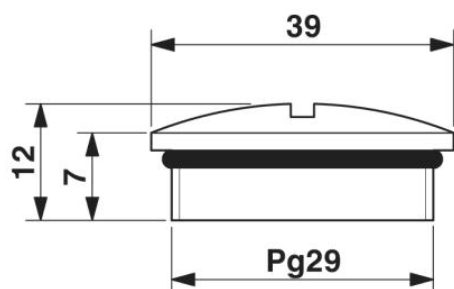

Pg29 vakdugó

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;