

AKG 4 GN

Rendelési szám: 3062935

A képen a termék egyik változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3062935>

Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás,
Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm² - 6 mm², Szélesség: 7 mm, Színe: zöld

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 558327
Csomag	50
Vámtarifa	85369010

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.01.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	zöld
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Méretetek

Hossz	23,7 mm
-------	---------

Szélesség	7 mm
Műszaki adatok	
Maximális terhelőáram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
I _N névleges áram	41 A
U _N névleges feszültség	300 V
Csatlakozási adatok	
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	16 mm
Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	1,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:



Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	nullvezető gyűjtősín, 3 mm x 10 mm, hossza: 1000 mm
szerszámok		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Rajzok

Méreterajz

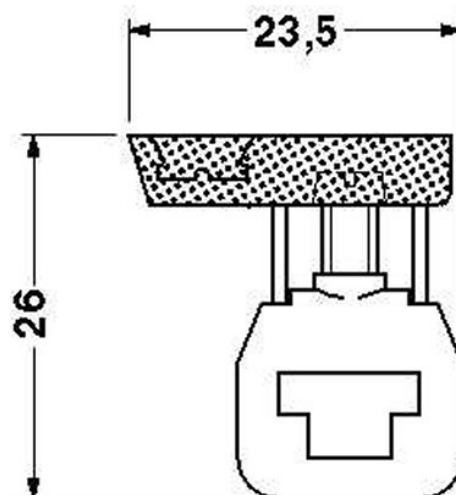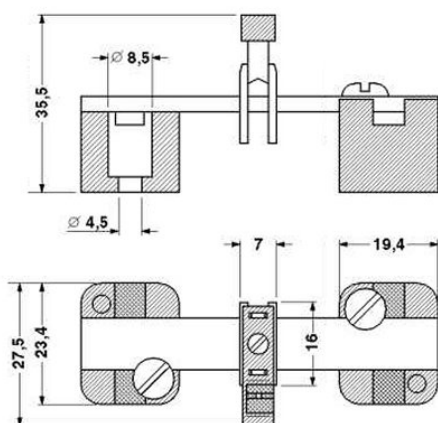

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;