

## HC-K 8/24-EBUC


Rendelési szám: 1636321



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636321>

HEAVYCON aljzatbetét, K8/24 sorozat, 8 teljesítmény- és 24 vezérlőérintkezőhöz, krimpcsatlakozással

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 011464
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 463 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Megjegyzés	B10 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, teljesítményérintkezők: CK 2,5-ED, vezérlőérintkezők: CK 1,6-ED (a krimpérintkezőket nem mellékeljük)
------------	--

Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás (Teljesítményérintkezők)
	Krimpcsatlakozás (Jelzőérintkezők)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Pólusszám	8+24+PE
Teljesítményérintkezők száma	8
Vezérlőérintkezők száma	24
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	B10
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> (Teljesítményérintkezők)
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Vezérlőérintkezők)
AWG csatlakozási keresztmetszet	20 ... 12 (Teljesítményérintkezők)
	26 ... 14 (Vezérlőérintkezők)
Az egyes erek csupaszolási hossza	7,5 mm
	8 mm (0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> )
	6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )
Szerelési utasítás	- A CK2,5-ED... teljesítményérintkezők leszerelése 0 méretű (DIN 5260) keresztfejű csavarhúzóval.
Szerelési útmutató	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Cu-ötvény
Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező	Ag (alternatíva: Au)
Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

#### Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	Teljesítmény 230 V (vezető-föld)
	Jel 160 V
	Teljesítmény 400 V (vezető-vezető)
Méretezési átütési szilárdság	4 kV (Teljesítményérintkezők)
	2,5 kV (Vezérlőérintkezők)

Méretezési áram	16 A (Teljesítményérintkezők)
	10 A (Vezérlőérintkezők)

## Tanúsítványok



Tanúsítások


CSA, GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Rajzok

### Diagram

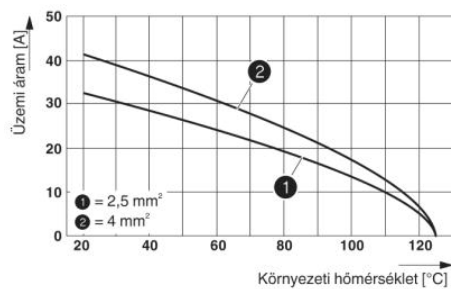

Derating-görbe


### Méretrajz

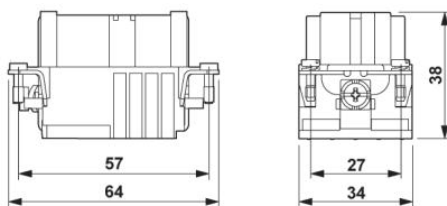

Méretrajz

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusrajz

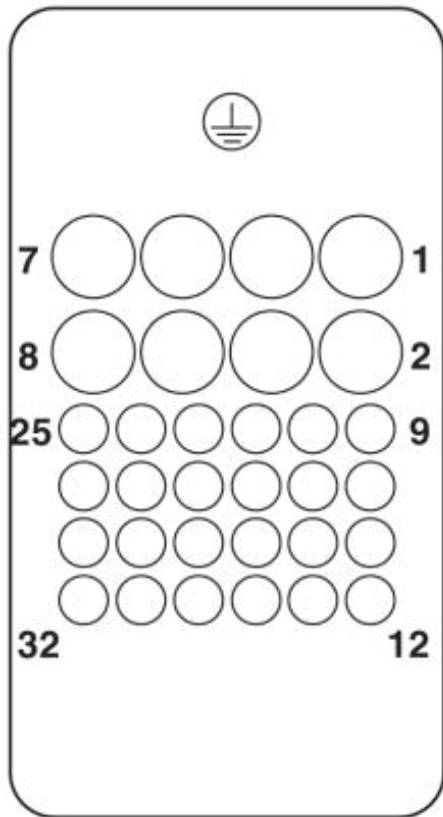

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;