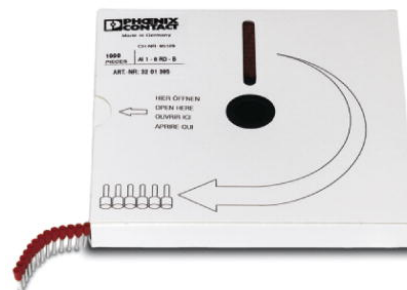


AI 1,5 - 8 BK-B


Rendelési szám: 3201398

Az ábrán az AI 1,5 - 8 változat látható, piros színben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201398>

Érvéghüvely, 0,5 mm², szalagáru, hüvelyhosszúság: 8 mm, műanyag gallérral, galvanikus ónozású, színe: fekete, színsorozat a DIN 46228-4 szerint, CSA tanúsítvánnyal

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 094898
Csomag	1000
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 479 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	14 mm
Szín	fekete
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C

Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	3,4 mm
Hüvelyátmérő	1,8 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

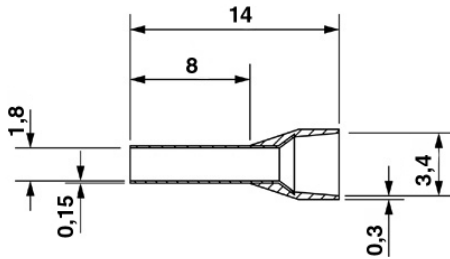

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;