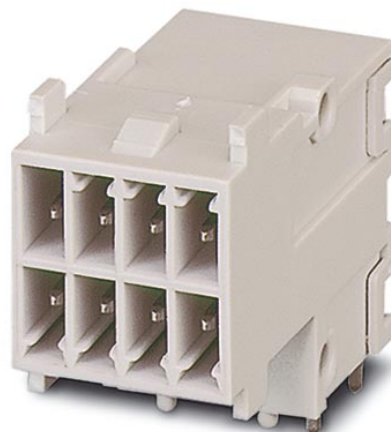



VC-AML 8

Rendelési szám: 1852833

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852833>

Érintkezőbetét, falra szerelhető kerethez, 90°-os NYÁK
csatlakozással , 8 pólusú, 160 V / 10 A

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 127275
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 27 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.
Csatlakozástechnika	Forrasztócsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C

Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	8
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési átütési szilárdság	2,5 kV
Méretezési átváltási szilárdság	2,5 kV
Méretezési áram	10 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, LR

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

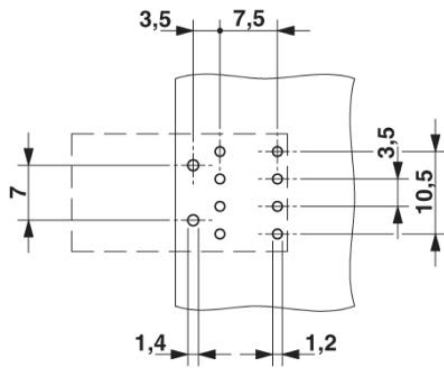

Diagram

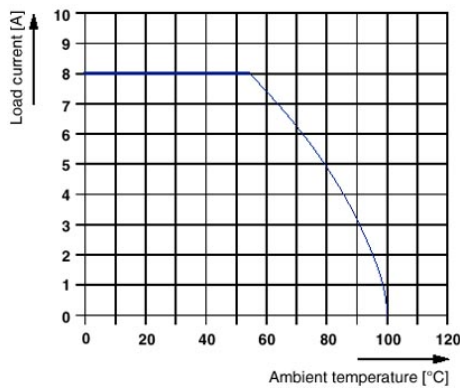

Méretrajz

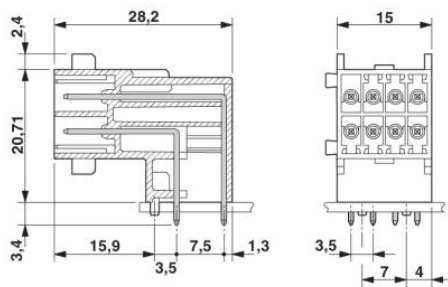

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;