


UKH 95-PE/N

Rendelési szám: 3009176

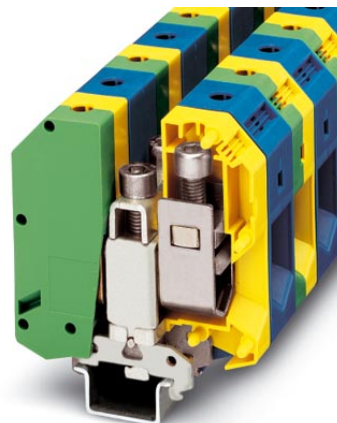

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009176>

Földelő sorozatkapocs, Csavaros csatlakozás, Keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², AWG: 3 - 3/0, Szélesség: 50 mm, Szín: zöld-sárga, Szerelési mód: NS 35/15, NS 32

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 091705
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 231 (CL-2005)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Megjegyzés	Belső imbuszos csavar
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	zöld-sárga
Szigetelőanyag	PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Méretetek

Szélesség	50 mm
Hossz	83 mm
NS 35/7,5 magasság	99 mm
NS 35/15 magasság	96,5 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	232 A (95 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
I _N névleges áram	232 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	nein

Csatlakozási adatok

Megjegyzés	kapocshely:
Tömör vezeték keresztmetszet min	25 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	95 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	3
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	3/0
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	95 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	2
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	2/0
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	95 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	25 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	35 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	25 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	35 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	35 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	95 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	16 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	35 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	33 mm
Csavarmenet	M8
Meghúzási forgatónyomaték min	15 Nm
Meghúzási nyomaték max.	20 Nm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0824949	ZB 22 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm


szerelés

1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez

1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

Rajzok

Méreteirajz

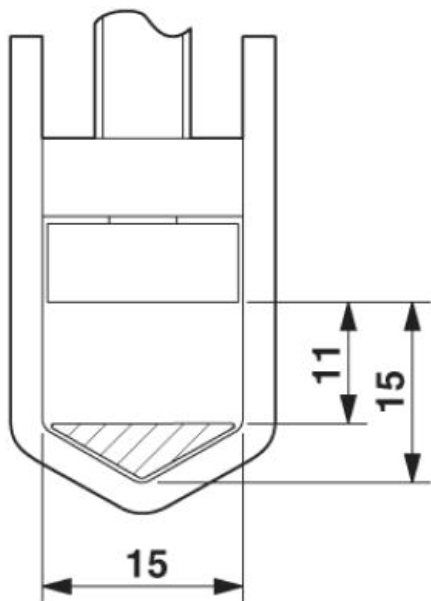

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;